

## セッティング・スクリュー・ヘッド無し、面取りボール付 22720.0563



### 製品説明

プラスチック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。  
セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。  
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

### 材質

- ボール
- 軸受鋼、焼入れ
- ねじ
- 熱処理鋼、1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### 更なる情報

#### 備考

ボールの反転防止機能無し  
特別仕様については、お問い合わせください。


#### 参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

#### その他の製品

- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し 細目ネジタイプ
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し ショートタイプ
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

### 寸法図

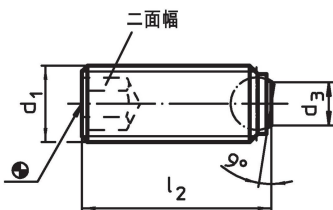


### 発注情報

| 寸法             |                |                |       | 二面幅  | 耐荷重 ( 静荷重時 ) <sup>1)</sup> | 🌡️           | 🔩   | 製品番号       |
|----------------|----------------|----------------|-------|------|----------------------------|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | ボール直径 | [mm] | max.<br>[kN]               | max.<br>[°C] | [g] |            |
| 接触面は平滑面, 熱処理鋼  |                |                |       |      |                            |              |     |            |
| M6             | 12             | 3,2            | 4     | 3    | 9                          | 250          | 1,6 | 22720.0563 |

<sup>1)</sup> 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

## 応用例

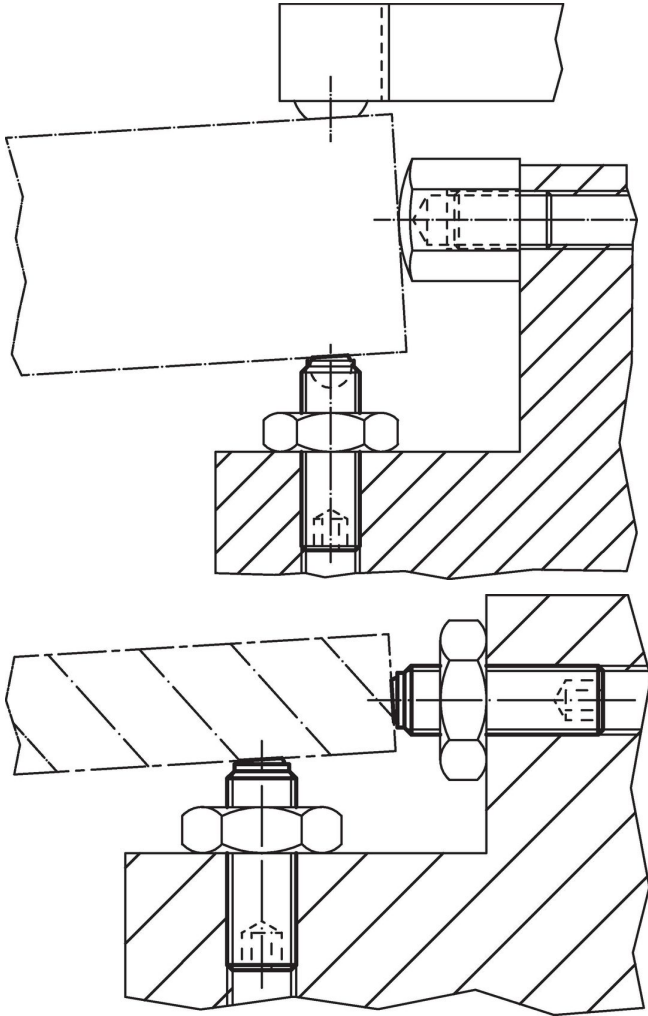

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。