

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、面取りボール付

22720.0832



製品説明

プラスチック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。
セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。
接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

材質

- ボール
- ステンレス鋼、焼入れ
- ねじ
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し 細目ネジタイプ
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し ショートタイプ
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

寸法図

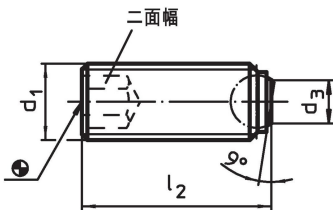

発注情報

d ₁	l ₂	寸法 d ₃	ボール直径	二面幅	耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max. [kN]	max. [°C]	[g]	製品番号
接触面は平滑面, ステンレス鋼								
M4	15,6	1,8	2,5	2	3,5	250	1	22720.0832

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。