

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、面取りボール付

22720.0834



製品説明

プラスチック球付のセッティング・スクリューは、圧力で傷つきやすい部品への使用に適しています。

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

接触面が揺動するので、荷重を面で受けることができます

材質

ボール

- ・ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

- ・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し

特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付
- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し 細目ネジタイプ
- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し ショートタイプ
- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

寸法図

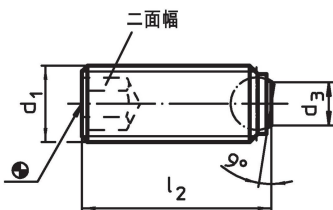

発注情報

d ₁	l ₂	寸法		ボール直径	二面幅 [mm]	耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max. [kN]	max. [°C]	[g]	製品番号
		d ₃	[mm]						
M5	9,5	2,2		3	2,5	4,5	250	0,9	22720.0834

接触面は平滑面, ステンレス鋼

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。