

## セッティング・スクリュー・ヘッド無し、完全ボール付、トルクス (六角星型)

22720.1044



### 製品説明

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できません。

トルクス (六角星型) は、より強い締結を可能とします。締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。

### 材質

ボール  
・軸受鋼、焼入れ

ねじ  
・熱処理鋼、1200 ±100 N/mm<sup>2</sup>

### 更なる情報

#### 備考

ボールの反転防止機能無し  
特別仕様については、お問い合わせください。


#### 参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

#### その他の製品

- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付
- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

### 寸法図

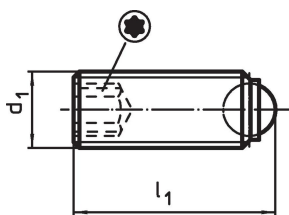

### 発注情報

d <sub>1</sub>	寸法 l <sub>1</sub> [mm]	ボール直径		耐荷重 (静荷重時) <sup>1)</sup> max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	製品番号
完全ボール、熱処理鋼							
M4	10	2,5	8	3,5	250	0,6	22720.1044

<sup>1)</sup> 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

#### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

#### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。