

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

22720.1544



製品説明

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

トルクス (六角星型) は、より強い締結を可能とします。締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。

材質

ボール
・軸受鋼、焼入れ

ねじ
・熱処理鋼、1200 ±100 N/mm²

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付
- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付
- ・セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付、トルクス (六角星型)

寸法図

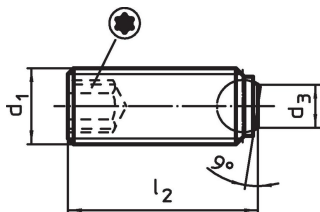

発注情報

| 寸法 | | | ボール直径 | 耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max. [kN] | max. [°C] | [g] | 製品番号 | |
|------------------------|----------------|----------------|-------|--|--------------|-----|------|------------|
| d ₁ | l ₂ | d ₃ | | | | | | |
| [mm] | | | | | | | | |
| カット面付きボール、接触面は平滑面、熱処理鋼 | | | | | | | | |
| M4 | 9,6 | 1,8 | 2,5 | 8 | 3,5 | 250 | 0,6 | 22720.1544 |

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。