

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、完全ボール付、トルクス (六角星型)

22720.2042



製品説明

セッティングスクリューは、傾いた面の場合でもクランプ、締付け、サポートなどに使用できます。
トルクス (六角星型) は、より強い締結を可能とします。締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。

材質

- ボール
・ステンレス鋼、焼入れ
- ねじ
・ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- ・セッティング・スクリュー, ヘッド無し、完全ボール付
- ・セッティング・スクリュー, ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

寸法図

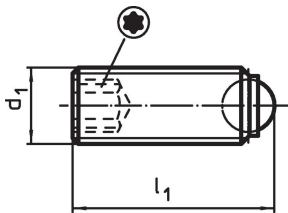

発注情報

d ₁	寸法			耐荷重（静荷重時） ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	製品番号
	l ₁	ボール直径					
	[mm]						
完全ボール, ステンレス鋼							
M4	6	2,5	8	3,5	250	0,3	22720.2042

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。