

セッティング・スクリュー・ヘッド無し、面取りボール付、トルクス (六角星型)

22720.2544



製品説明

セッティングスクリューは、ワークの面に対して垂直でない場合でもクランプ・締付・サポートなどに使用できます。

トルクス (六角星型) は、より強い締結を可能とします。締結トルクは、エッジ部に負荷されず内部の六角面で伝達されます。従って、工具の磨耗を防ぎ、寿命を延ばすことに貢献します。

材質

ボール

- ステンレス鋼、焼入れ

ねじ

- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

更なる情報

備考

ボールの反転防止機能無し
特別仕様については、お問い合わせください。


参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

その他の製品

- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、ボール反転防止機構付
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、面取りボール付
- セッティング・スクリュー、ヘッド無し、完全ボール付、トルクス (六角星型)

寸法図

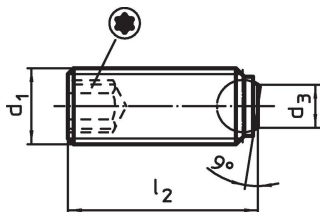

発注情報

寸法			ボール直径	トルクス六角星型	耐荷重 (静荷重時) ¹⁾ max. [kN]	max. [°C]	[g]	製品番号
d ₁	l ₂	d ₃						
[mm]								
カット面付きボール、接触面は平滑面、ステンレス鋼								
M4	9,6	1,8	2,5	8	3,5	250	0,6	22720.2544

¹⁾ 耐荷重の表示はステンレス鋼仕様には適用されません。但し、POM球付の物には適用されます。

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。