

Tスロット用ナット・延長

23020.0160




製品説明

T溝用"延長"ナットは、DIN 508規格品に比較して全長が長くなっていますので、T溝が公差する箇所で使う場合に適しています。

材質

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒染

寸法図

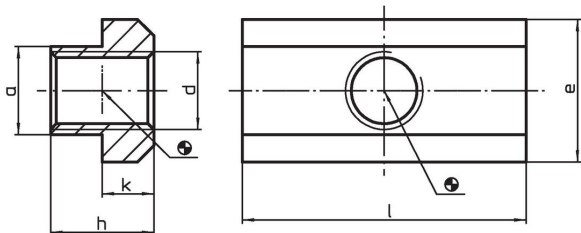

発注情報

T溝幅 [mm]	d	a	寸法 e [mm]	l	h	k	[g]	製品番号
16	M14	15,6	25	50	18	9	120	23020.0160

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。