

Tスロット用ナット・延長

23020.0180




製品説明

T溝用"延長"ナットは、DIN 508規格品に比較して全長が長くなっていますので、T溝が公差する箇所です使う場合に適しています。

材質

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒染

寸法図

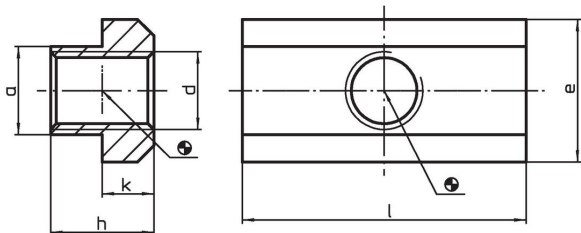

発注情報

T溝幅 [mm]	寸法						📦 [g]	製品番号
	d	a	e [mm]	l	h	k		
18	M16	17,6	28	56	20	10	160	23020.0180

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。