

ストラップ・DIN6315 B

23150.0009




製品説明

このストラップ (クランプ爪) は、DIN 6314 B フォーク形状に準拠しています。主に、ワークのクランプ用に、メカ式クランプ治具に使われています。

材質

- 熱処理鋼、塗装

寸法図

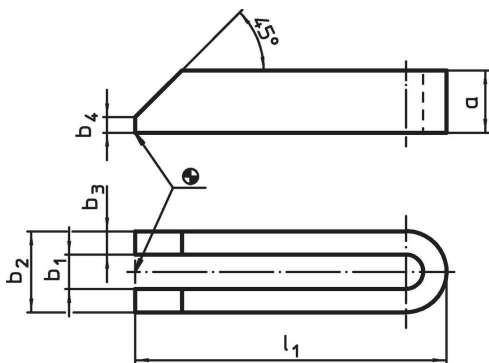

発注情報

| 公称寸法 b ₁ [mm] | l ₁ | a | 寸法 | | | 適合ねじ | | 重量 [g] | 製品番号 |
|--------------------------------|----------------|----|------------------------|----------------|----------------|------|-------|-----------|------------|
| | | | b ₂ [mm] | b ₃ | b ₄ | [mm] | [インチ] | | |
| 9 | 80 | 15 | 25 | 8 | 4 | M8 | 5/16 | 141 | 23150.0009 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。