


プッシュ・プランジャー・回転止め用のネジ付

23230.0550

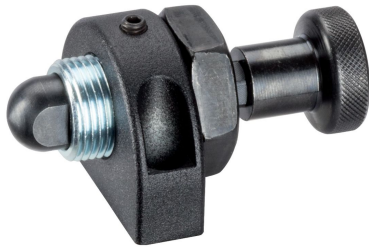

製品説明

プッシュプランジャーは、ワークや部品をクランプする前の、簡単かつ確実な位置決めに使われます。
ネジ付タイプは、ユーザー仕様・設計の位置決めピンに取り付けることができます。

材質

ピン

- ・ スチール、浸炭焼入れ、黒染

本体

- ・ スチール、亜鉛めっき

グランプスクリュー

- ・ スチール、黒染、先端部黄銅付き

ホルダー

- ・ 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒


ノブ

- ・ スチール、黒染

カウンター・ナット

- ・ スチール、黒染

寸法図

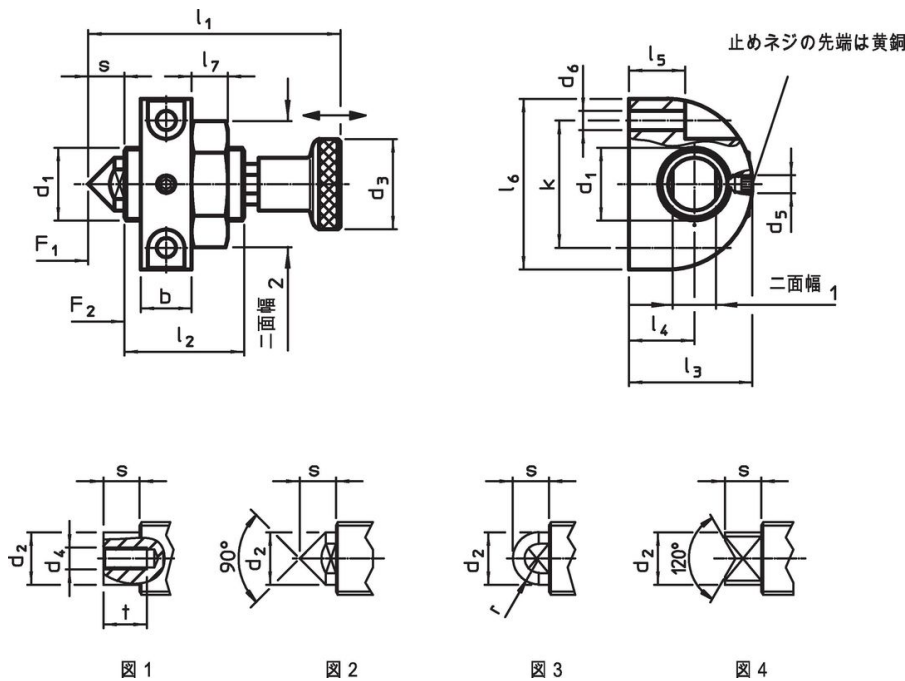

発注情報

寸法														スト ーク s [mm]	二面幅		ハネ力 ¹⁾		🌡️ max. [°C]	📦 [g]	製品番号											
d ₁	d ₂	d ₃	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	r	b		k	二面幅 ₁	二面幅 ₂	F ₁				F ₂										
[mm]														[mm]	[mm]		[N]		[°C]	[g]												
球状 - 図 3										M12 x 1,5	9	21	M4	4,3	46	19	26	14	11,5	35	6	4,5	12	25	6	8	19	16	35	100	84	23230.0550

¹⁾ 統計の平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。