

クランプ・ バイス 23231.0011



製品説明

締付力が水平方向に働く、コンパクトでしっかりした機械式のバイスで、堅牢なスピンドルを備えています。

- ・ 締付力最大80 kN
- ・ 締付ストローク 25 mm、二面幅36 を持ったスピンドル
- ・ 固定には4本のM 24 強度クラス8.8 (締付モーメント600 Nm) を使用。穴間隔は、100 x 100 mm
- ・ 適合する口金23231.0020-0033は別売

材質

- ・ スチール、浸炭焼入れ 研磨

更なる情報

その他の製品

- ・ 標準口金, クランピングバイス用
- ・ 交換用口金, クランピングバイス用、下押し効果あり
- ・ クランプ・ バイス, 可動口金
- ・ クランプ・ バイス, 固定口金
- ・ クランプ・ バイス, 追加工用
- ・ クランプ・ バイス, セレクション面/平滑面

寸法図

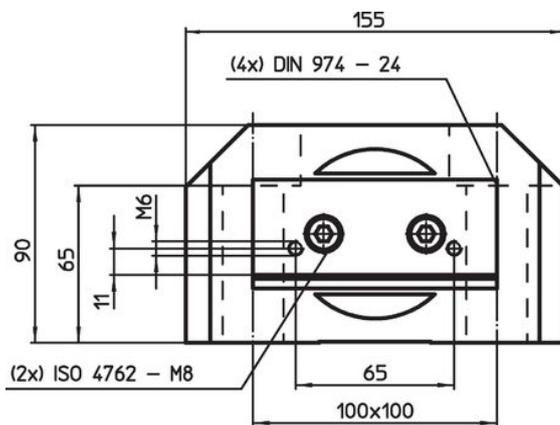


図 1



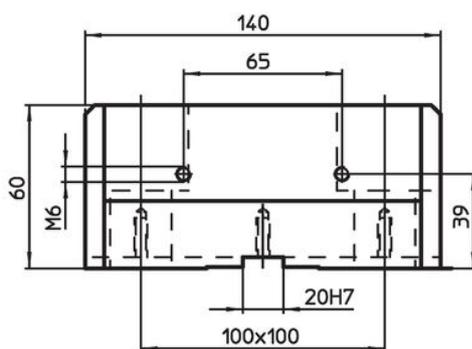



図 2

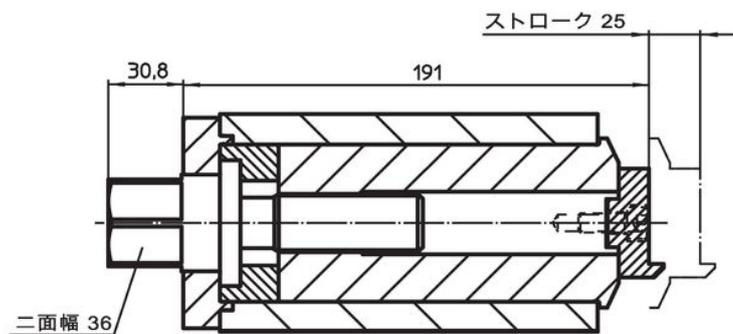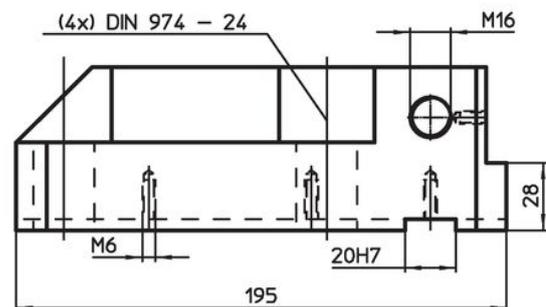

発注情報

製品番号
23231.0011
固定口金 - 図 2
10 [kg]

応用例

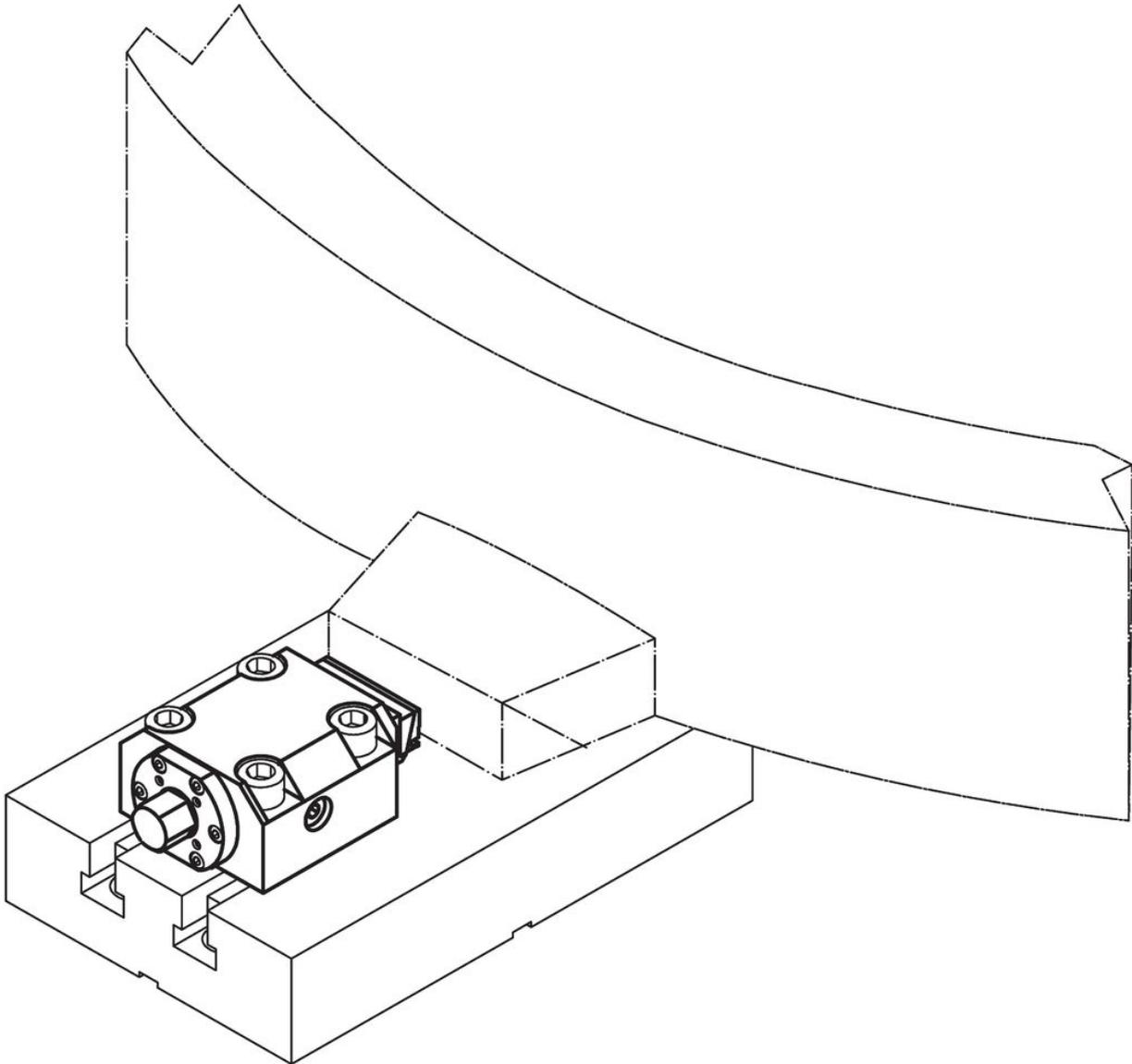

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。