


テーパー・ダブルクランプ・ねじ穴付, M12

23250.0515

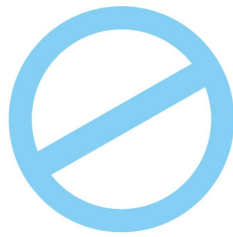

No Photo
available

製品説明

六角穴付ボルトを締め込むと両方の口金が外側に動き二つのワークを両側のストッパーに押し付けます。くさび要素のストロークは M 8 = ±0.5、M 12 = ±1 です。

材質

本体
・ 工具鋼、焼入れ

ねじ

・ 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 12.9

バネ

・ バネ鋼線

クランプ爪


・ 工具鋼、焼入れ、黒染、研磨

更なる情報

その他の製品

- ・ テーパー・ダブルクランプ

寸法図

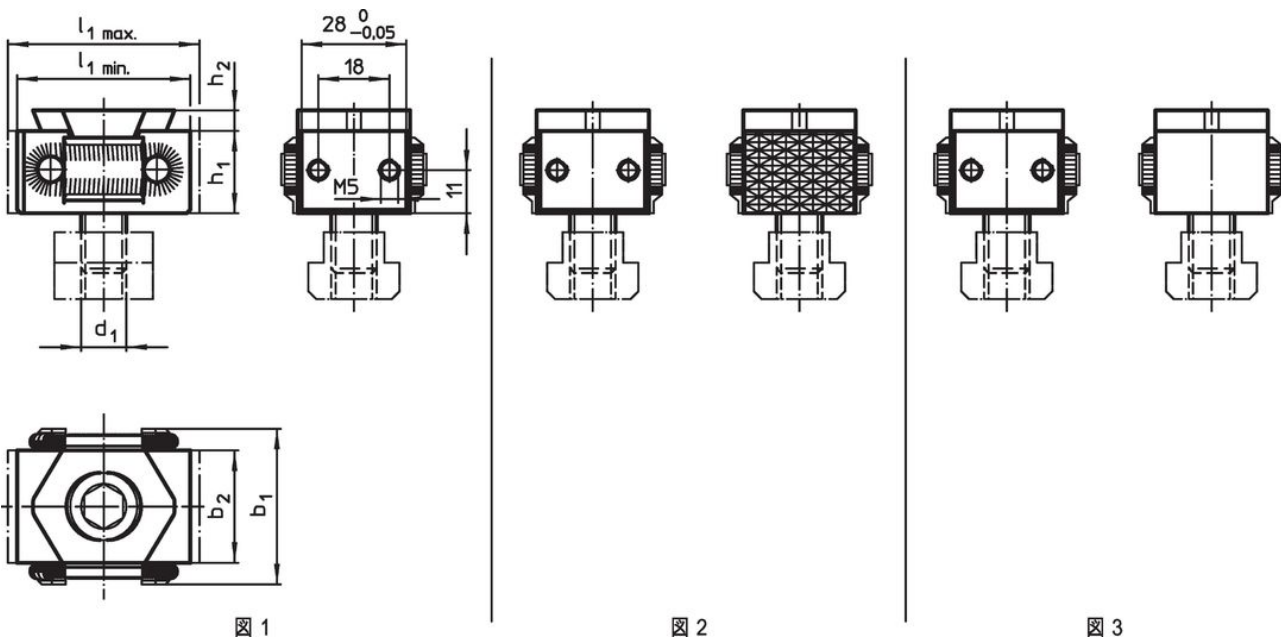

発注情報

d ₁	l ₁ min.	l ₁ max.	寸法				h ₁	h ₂	[g]	製品番号
			b ₁	b ₂	[mm]					
M12	44,5	51,5	41	30	22	4	297	23250.0515		

口金、平滑面、固定用ねじ穴付 - 図 3

M12 44,5 51,5 41 30 22 4 297 23250.0515

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。