

## コンビクランプ・水平取付面付

23330.4003



### 製品説明

コンビクランプは、トグルクランプのプッシュ・プルタイプとバーティカルタイプを一つにしたものです。従って、異なるトグルクランプを使う必要はありません。水平と垂直のクランプの動きは、一つのハンドル操作で可能となります。同時かつ確実なクランプを保証します。

トグルクランプは、長期間の使用を前提としたメンテナンスフリー設計ですので、高品質の部材が使われています。

耐油性で、人間工学的にデザインされた大きめ、滑りにくいソフトなハンドルにより、使い勝手を向上します。

### 材質

#### 本体

- ・ スティール、亜鉛メッキ、不活性化処理

#### リベット

- ・ ステンレス鋼


#### グリップ

- ・ プラスチック

#### クランプねじ

- ・ スティール、焼入れ処理、亜鉛メッキ

### 寸法図

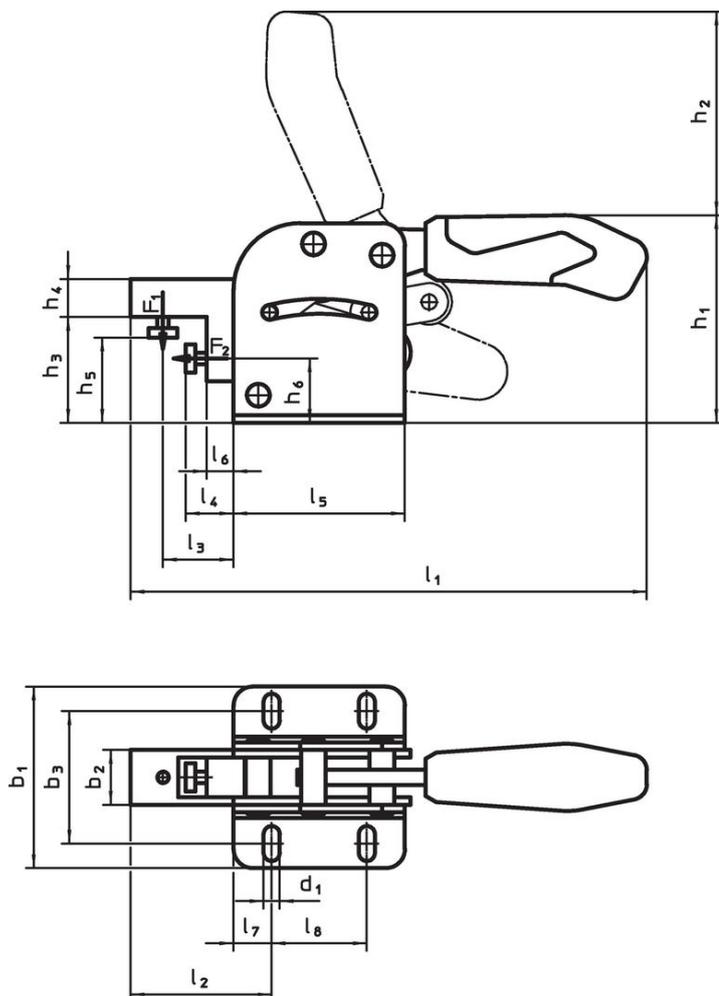

発注情報

公称 サイズ	寸法																		保持力		温度		製品番号			
	d <sub>1</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub> min. max.	h <sub>5</sub> [mm]	h <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> min. max.	l <sub>4</sub> [mm]	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>		min.	max.	[g]
鋼																										
3	6,5	75	19,5	48,5 - 61,5	94	87	46	16	30	40	28	219	56	32	14	24	75	9	12,5	50	2	2	-10	80	714	23330.4003

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。