

## グリップ・レバー

24350.0634



### 製品説明

#### 材質

##### グリップ・レバー

- ・ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )、サンドブラスト


##### ボール・ノブ

- ・熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

##### 円筒形グリップ

- ・熱硬化性樹脂(PF31)、黒色

### 寸法図

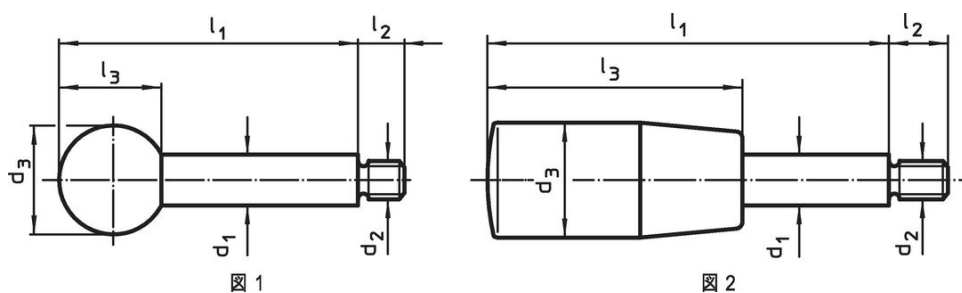

### 発注情報

寸法						max. [°C]	[g]	製品番号
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>			
円筒形グリップ付 - 図 2, ステンレス鋼								
10	125	M8	21	11	50	110	78	24350.0634

## 応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.