

## トミー・ナット・DIN6307 可動レバー付

24510.0720




### 製品説明

ハンドルはバネで押さえられており、横に動かせます。

### 材質

- ・ 快削鋼、黒染


### 寸法図

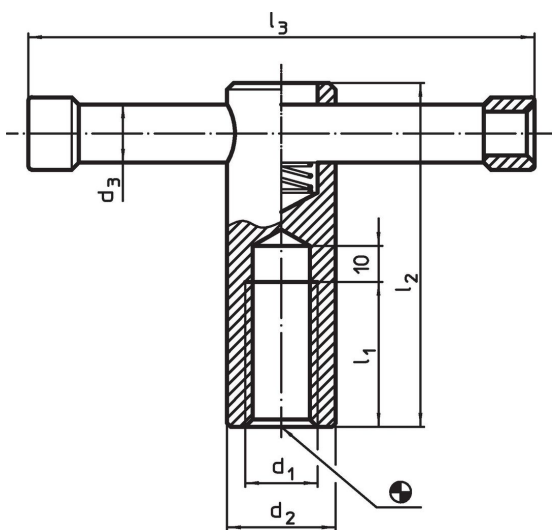

### 発注情報

| 寸法             |                |                |                |                |                |  | 製品番号       |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |                                                                                       |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                                                                                       |            |
| M20            | 30             | 16             | 40             | 95             | 140            | 582                                                                                   | 24510.0720 |

### 応用例

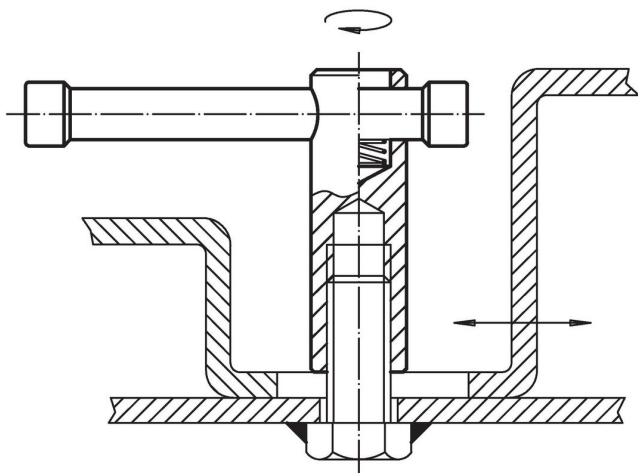

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。