

## 折りたたみハンドル・回転式

24532.0018



### 製品説明


#### 材質

- 軸部**
- ・ スティール、黒染
- グリップ**
- ・ 熱可塑性樹脂、黒（つや消し）

#### 取り扱い

操作位置で、ハンドルはロックされます。待機位置にハンドルを戻すには、軸方向に引張り本体側に倒します。

### 寸法図

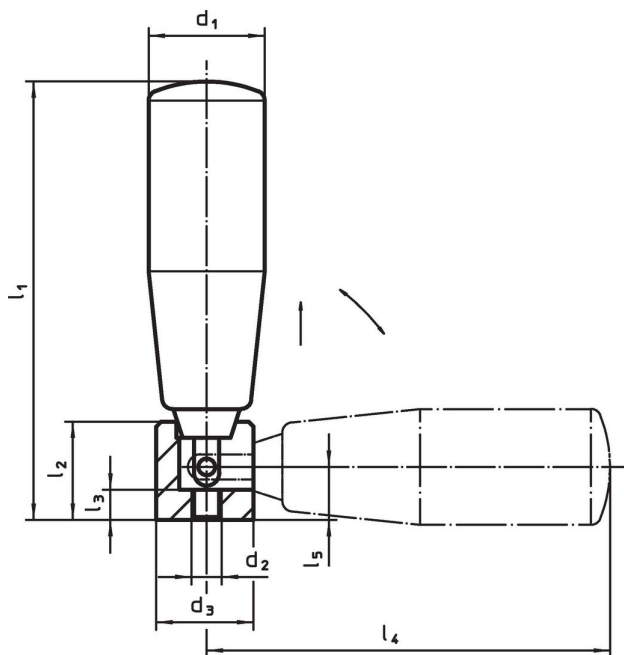

### 発注情報

寸法								🌡️	📦	製品番号	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> 約	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> 約	l <sub>5</sub>	max.	[g]		
[mm]								[°C]			
鋼	18	M5	16	57	15	5	52	9,5	110	53	24532.0018

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

#### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

#### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。