

ボール・ノブ・金属タイプ、DIN 319に類似  
24561.0225



製品説明

材質


- ・ ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )、サンドブラスト

更なる情報

備考

DIN 319 形状Cのボール・ノブの金属製の物です。


寸法図

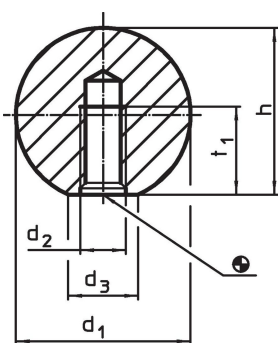

発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	寸法		t <sub>1</sub> min.	[g]	製品番号
		d <sub>3</sub> 約	h 約			
ステンレス鋼						
25	M6	15	22,5	11	58	24561.0225

応用例

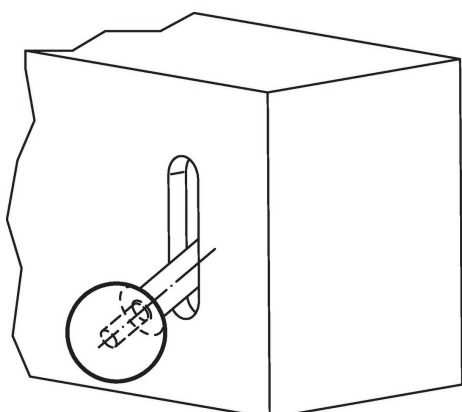

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。