

スポーク・ハンドル・DIN950 軽金属製  
24590.0015



製品説明

ボス部旋削加工。リム部は旋削後光沢研磨。加工無しの面はきれいにサンドブラスト。

材質

本体  
・ アルミニウム

組立

正面から軸に固定する場合は、皿穴付ワッシャーEH22270.を使います。

更なる情報

その他の製品

- ・ 皿穴付ワッシャー
- ・ マシン・ハンドル, DIN 98

寸法図

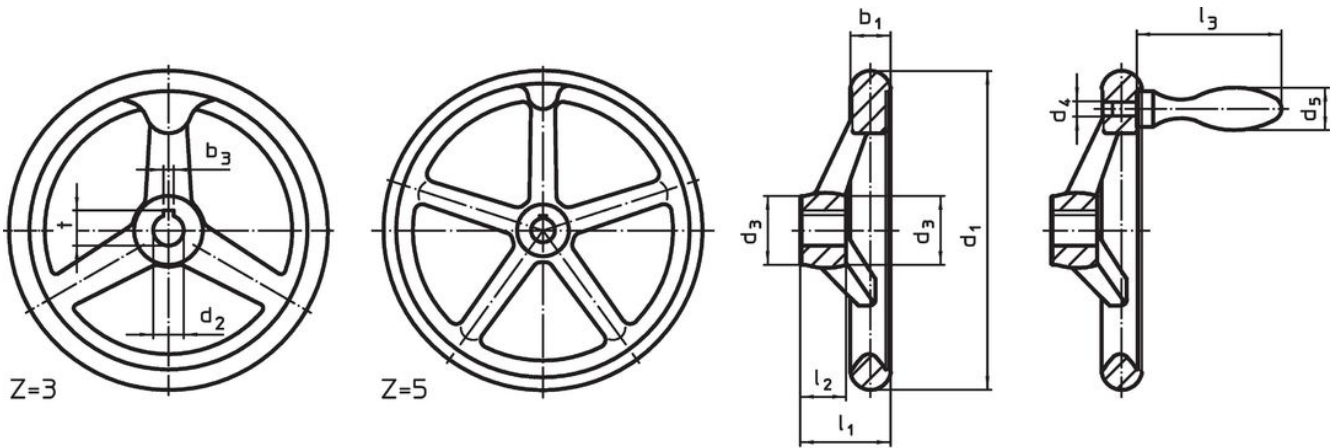


図 1


図 2

キー溝の位置は、図に対して回転方向にずれている場合があります

発注情報

| d <sub>1</sub>                   | d <sub>2</sub><br>H7 | 寸法             | l <sub>1</sub><br>約 | l <sub>2</sub> | アーム数<br>z | <br>[g] | 製品番号       |
|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                  |                      | d <sub>3</sub> |                     |                |           |                                                                                              |            |
|                                  |                      | [mm]           |                     |                |           |                                                                                              |            |
| キー溝なし、取っ手なし、 B-F/A型 (旧A4型) – 図 1 |                      |                |                     |                |           |                                                                                              |            |
| 140                              | 14                   | 30             | 39                  | 19             | 3         | 394                                                                                          | 24590.0015 |

## 応用例

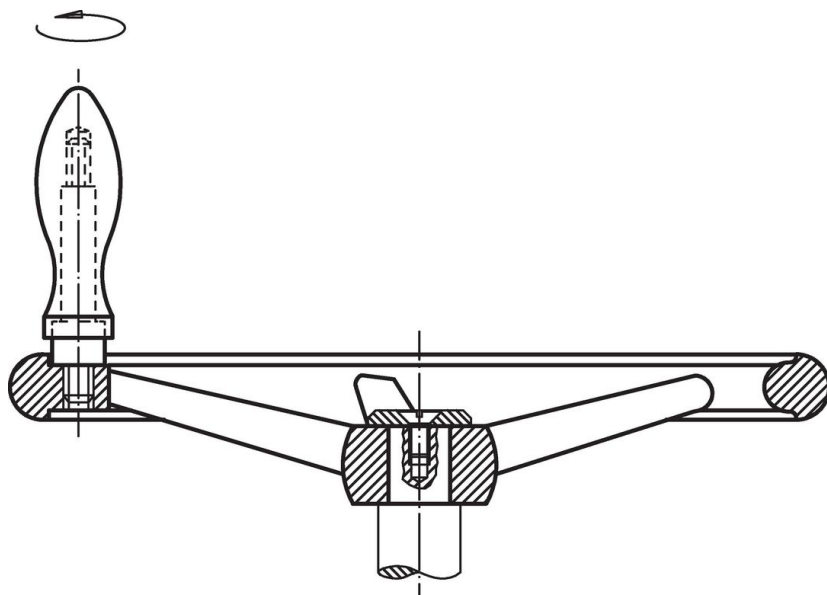

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。