

スター・グリップ・DIN6336 プラスティック

24670.1225




製品説明

- 材質
- プッシュ

・ ステンレス鋼 A2 (SUS304に類似)
- グリップ

・ 熱硬化性樹脂 (PF31)、黒 (RAL 9005相当)


寸法図

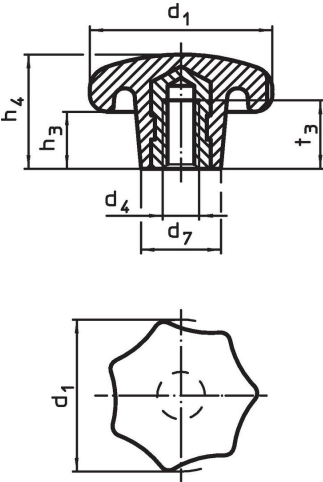

発注情報

寸法								製品番号
d ₁	d ₄	d ₇	h ₃	h ₄	t ₃	max.		
[mm]						[°C]	[g]	
メネジ付プッシュ入り 形状K, ステンレス鋼								
25	M5	12	8	16	9,5	110	7,4	24670.1225

応用例

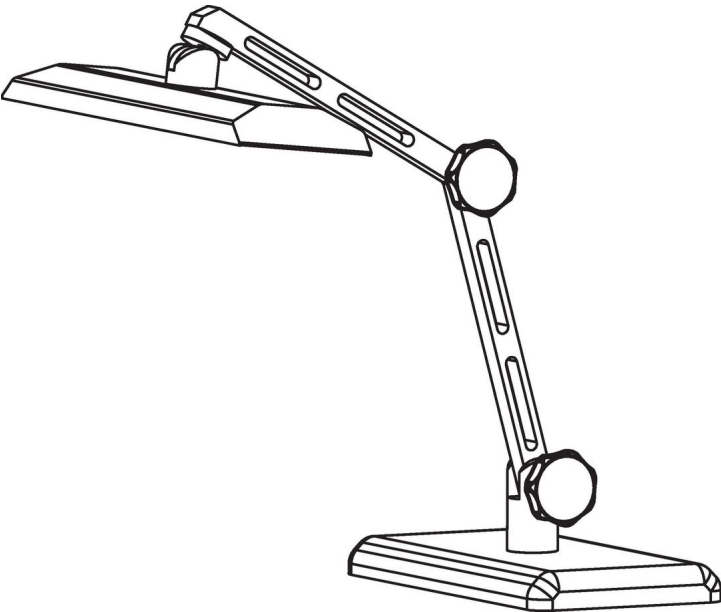

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.