

## スター・グリップ・DIN 6336に類似、ステンレス鋼A4 24691.1440



### 製品説明

ほこりや汚れのたまる場所の無い形状ですので、衛生条件の厳しいところ（食品機械など）に最適です。  
ステンレス鋼A4採用モデルは、耐腐食性に優れています

### 材質

#### グリップ

- ステンレス鋼1.4408、精密铸造、磨き仕上げ

### 寸法図

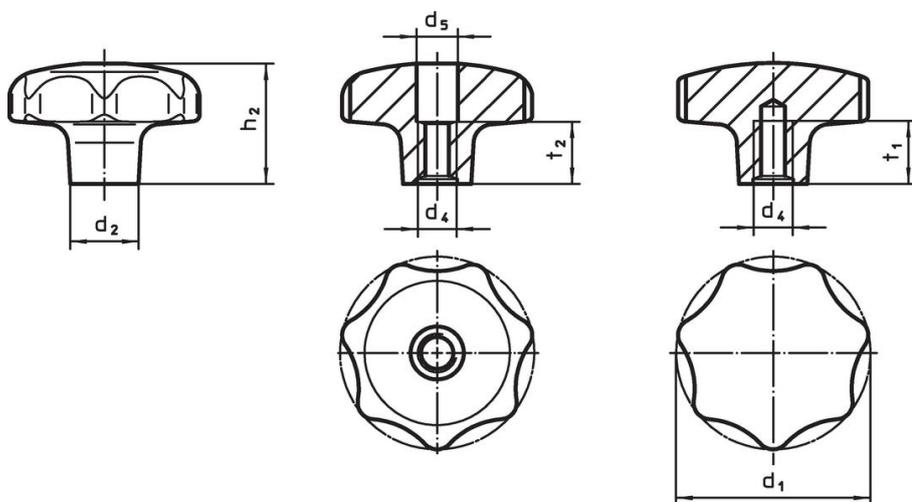


図 1

図 2

### 発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	寸法 d <sub>4</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> min.	 [g]	製品番号
メネジ付（止り穴） - 図 2						
40	14	M8	25	15	107	24691.1440

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。