

フラット・ナールド・ボルト・DIN 653

24770.0096



製品説明

削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります (DINのタイプA)。

材質


- スチール、黒染、強度クラス 5.8

更なる情報

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

寸法図

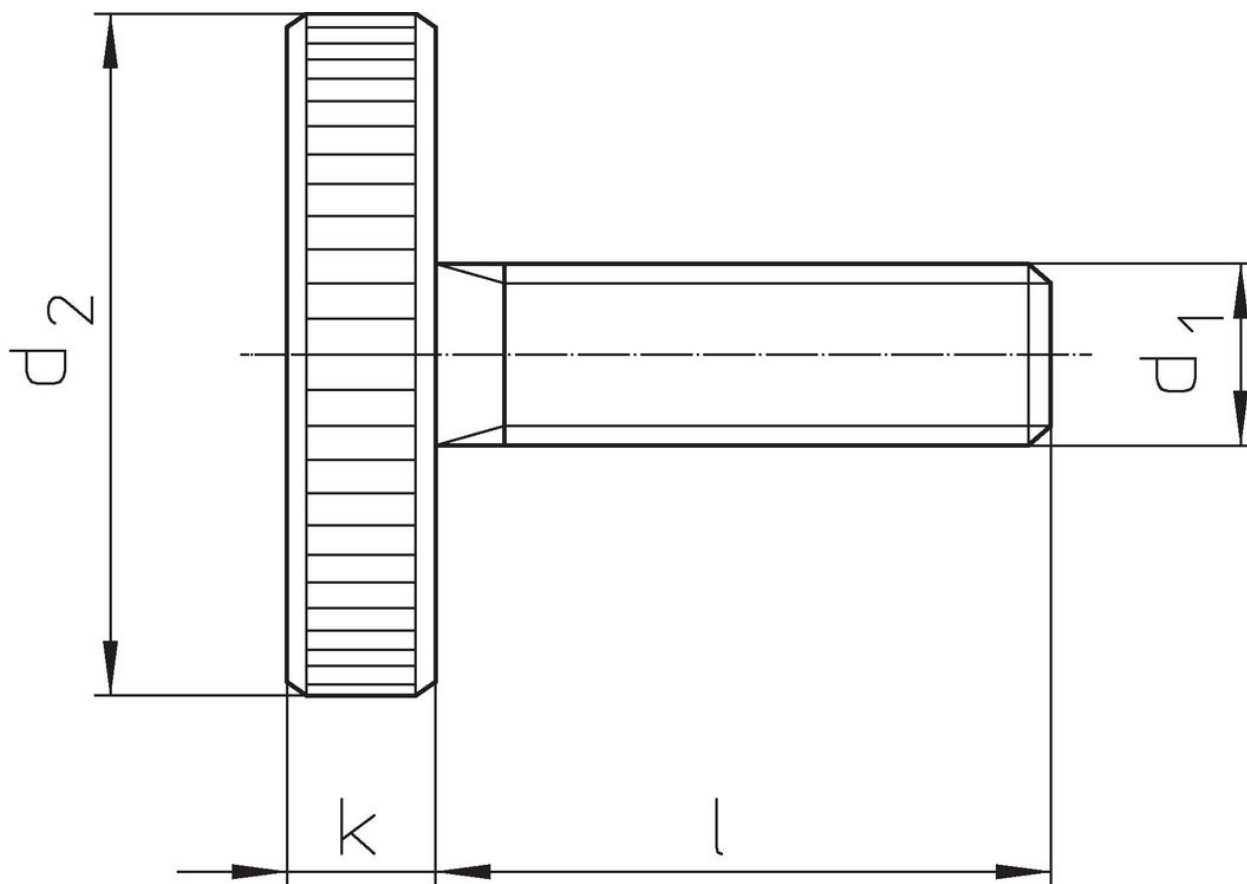

発注情報

d ₁	l	寸法		P	製品番号
		d ₂	k		
		[mm]		[g]	
鋼					
M4	16	16	3,5	6,2	24770.0096

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。