

フラット・ナールド・ボルト・DIN 653  
24770.0115



製品説明

削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります (DINのタイプA)。

材質


- スチール、黒染、強度クラス 5.8

更なる情報


備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

寸法図

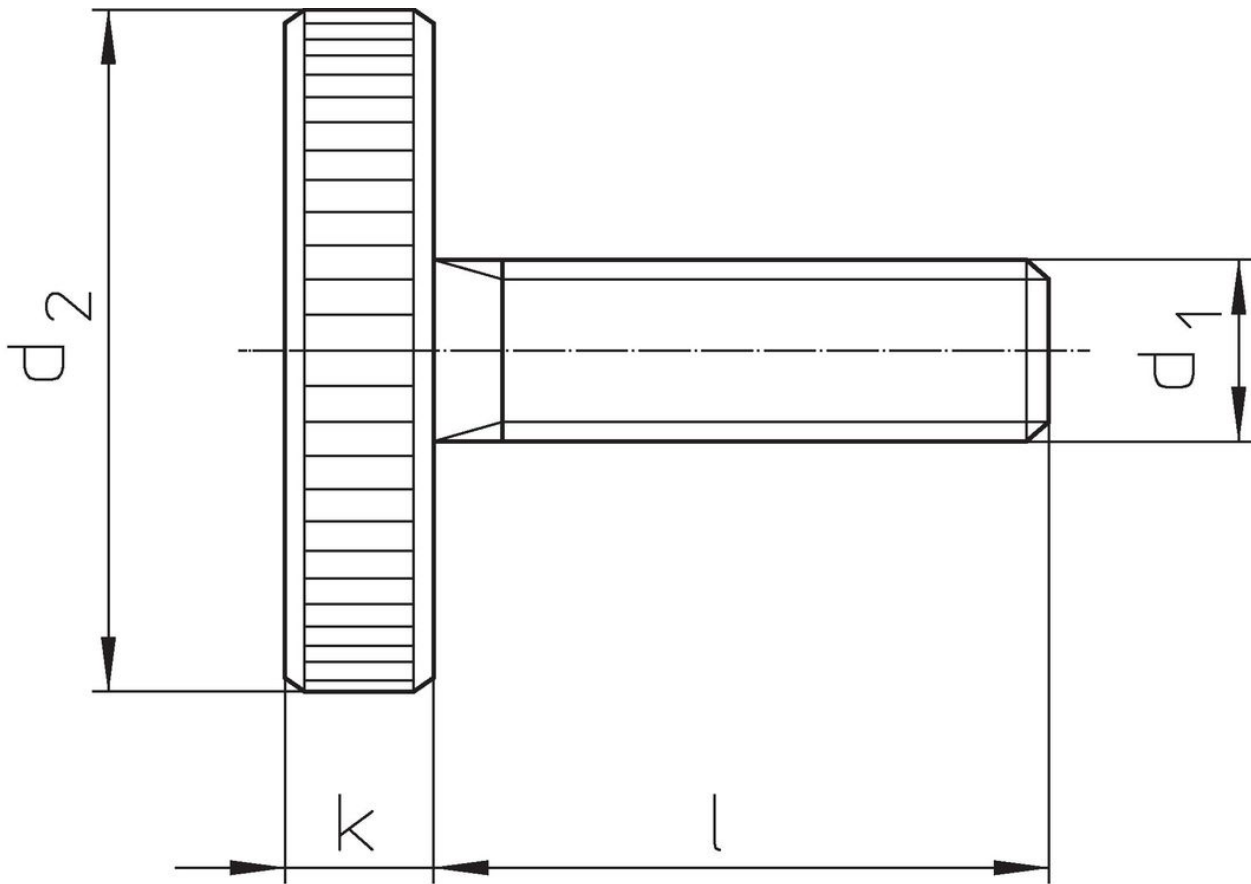

発注情報

| d <sub>1</sub> | l  | 寸法<br>[mm] | d <sub>2</sub> | k | <br>[g] | 製品番号       |
|----------------|----|------------|----------------|---|--|------------|
| 鋼              |    |            |                |   |  |            |
| M5             | 16 |            | 20             | 4 | 12   | 24770.0115 |

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

### 0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

### プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。