

## フラット・ナールド・ボルト・DIN 653

24770.0294



### 製品説明

削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります (DINのタイプA)。

### 材質


- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サンドブラスト

### 更なる情報

#### 備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

### 寸法図

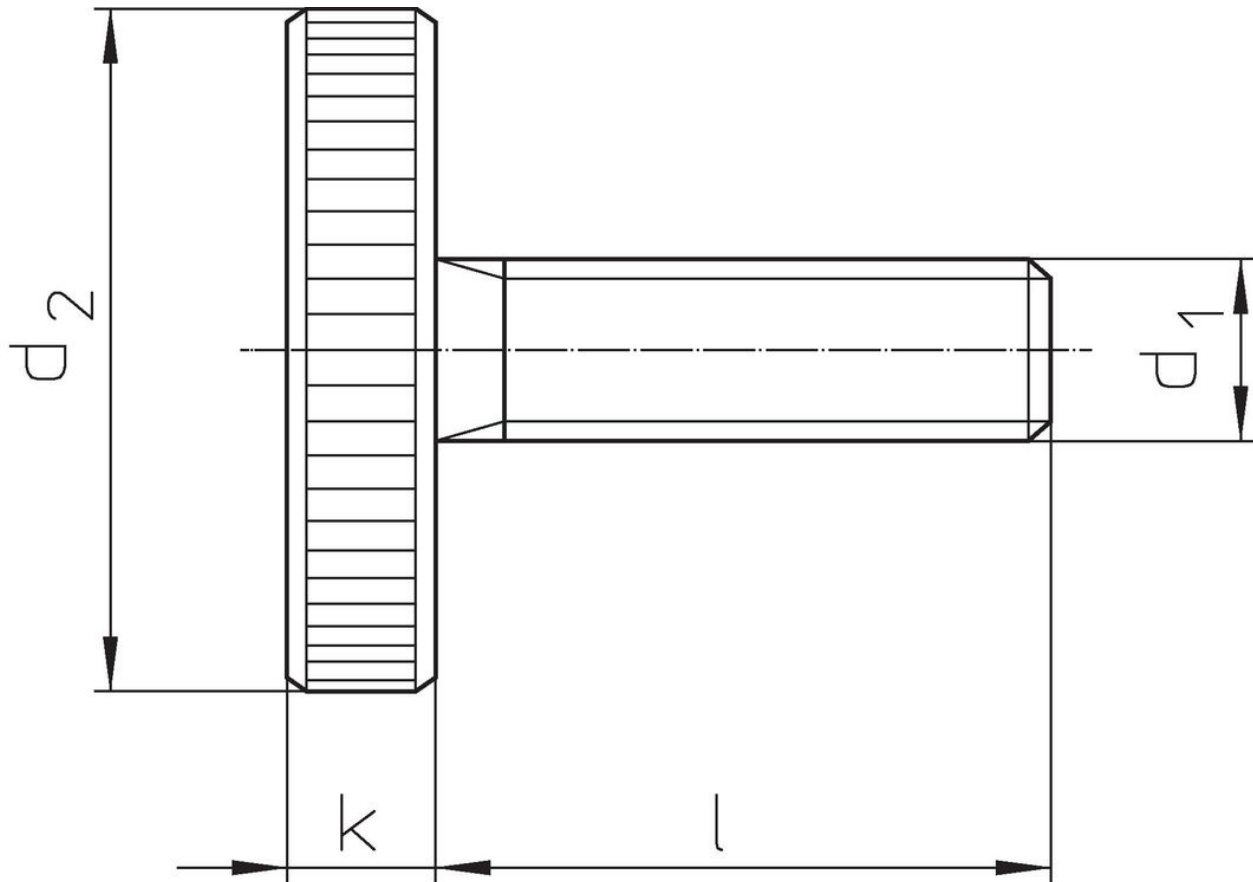

### 発注情報

| d <sub>1</sub> | l  | 寸法   |  | d <sub>2</sub> | k   | 🔩<br>[g] | 製品番号       |
|----------------|----|------|--|----------------|-----|----------|------------|
|                |    | [mm] |  |                |     |          |            |
| ステンレス鋼         |    |      |  |                |     |          |            |
| M4             | 12 |      |  | 16             | 3,5 | 6,1      | 24770.0294 |

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。