


フラット・ナールド・ボルト・DIN 653

24770.0296

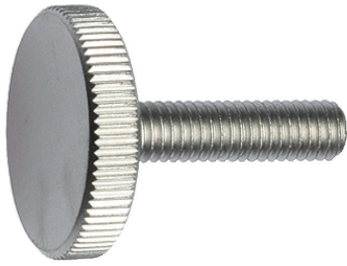

製品説明

削り出しの一体物です。ネジ外径は首下まで加工してあります (DINのタイプA)。

材質


- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、サンドブラスト

更なる情報

備考

ナールド部のピッチと深さは、DIN規格と異なります。

寸法図

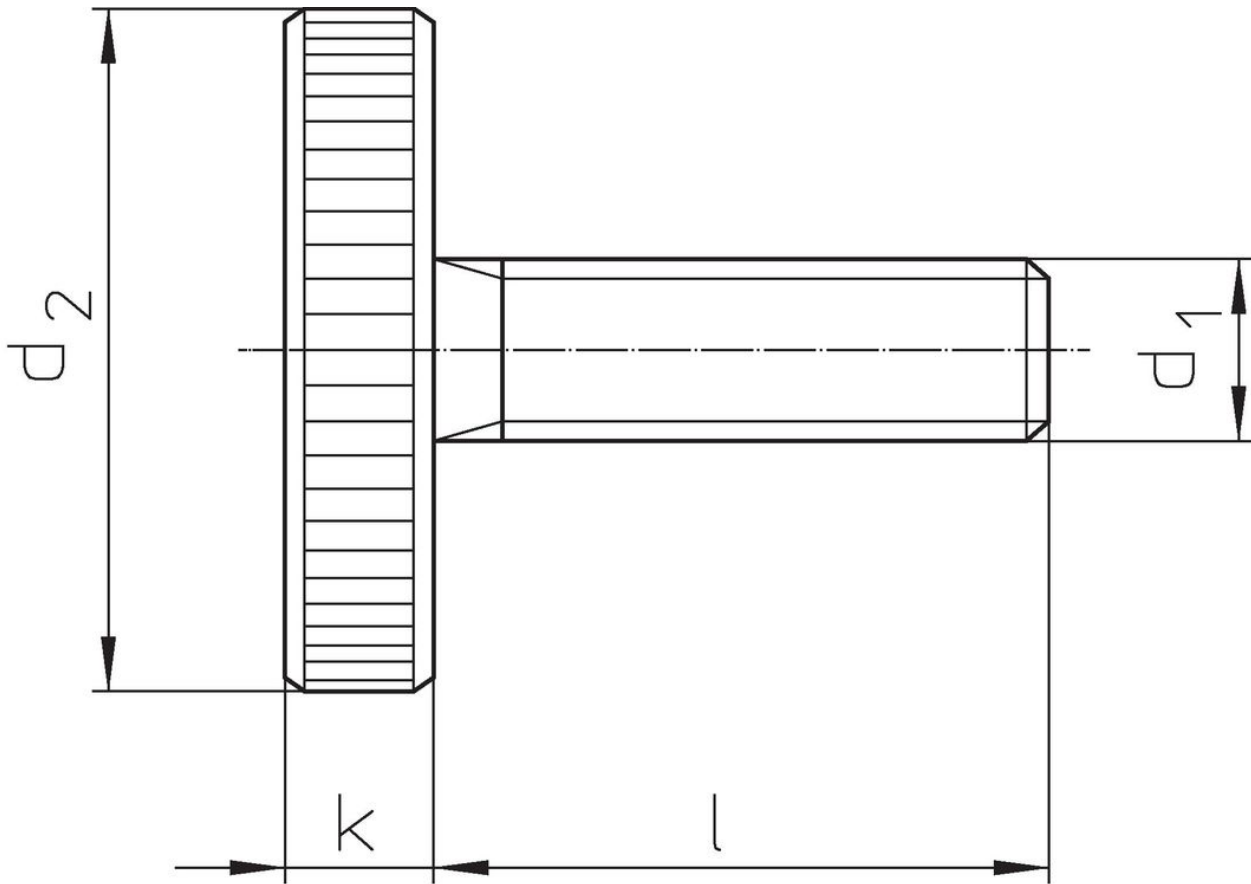

発注情報

| d ₁ | l | 寸法 | | d ₂ | k | 🔩 [g] | 製品番号 |
|----------------|----|------|--|----------------|-----|----------|------------|
| | | [mm] | | | | | |
| ステンレス鋼 | | | | | | | |
| M4 | 16 | | | 16 | 3,5 | 6,2 | 24770.0296 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。