


ヒンジ・取付ねじ穴付

25160.0150

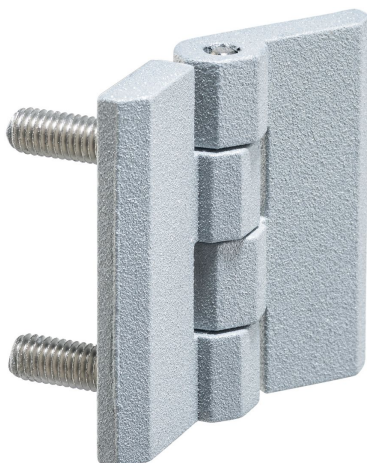

製品説明

これらのヒンジは、コンパクト、堅牢な設計、取付用ネジが付いています。

材質

グラブスクリュウ

- ステンレス鋼

本体

- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー
(RAL 9006相当、つや消し)

軸


- ステンレス鋼

更なる情報

その他の製品

- スペーサー、ヒンジ用

寸法図

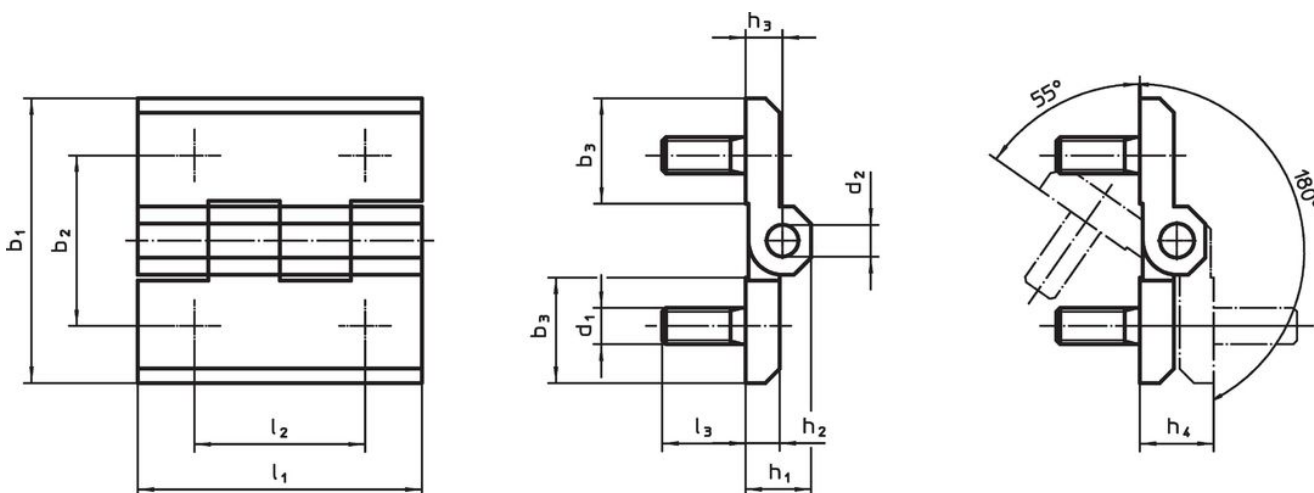

発注情報

寸法											[g]	製品番号		
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂			l ₃	
亜鉛ダイキャスト、シルバー														
40	25	14	M5	4	9	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0150	

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。