


ヒンジ・取付ねじ穴付

25160.0155

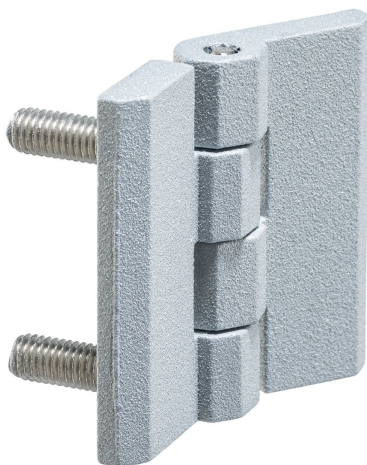

製品説明

これらのヒンジは、コンパクト、堅牢な設計、取付用ネジが付いています。

材質

グラブスクリュウ

- ステンレス鋼

本体

- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー
(RAL 9006相当、つや消し)

軸


- ステンレス鋼

更なる情報

その他の製品

- スペーサー、ヒンジ用

寸法図

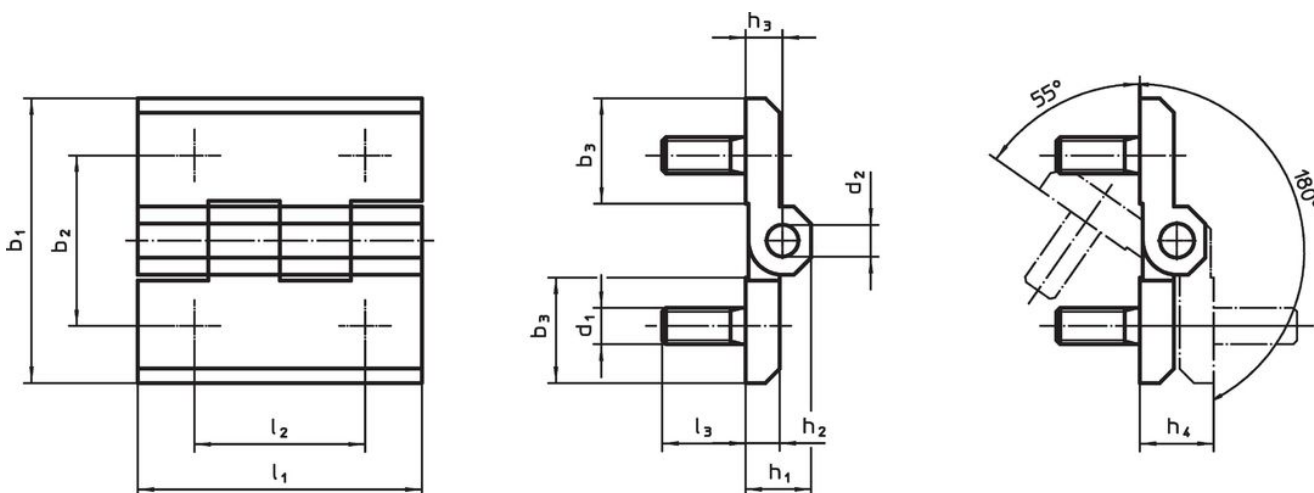

発注情報

寸法													🔩	製品番号
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	l ₃	[g]		
[mm]													[g]	
亜鉛ダイキャスト、シルバー														
50	30	18,5	M6	6	11,5	6	6,5	13		50	30	12	103	25160.0155

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。