

# ヒンジ

## 25160.0205



### 製品説明

ヒンジは、コンパクトで信頼感のある構造が特長です。

### 材質


- 本体
- 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒 (RAL 9005相当、つや消し)
- 軸
- ステンレス鋼

### 更なる情報

#### その他の製品

- スペーサー, ヒンジ用
- ネジ穴付プレート, ヒンジ用
- ワーク・ストッパー, ヒンジ用

### 寸法図

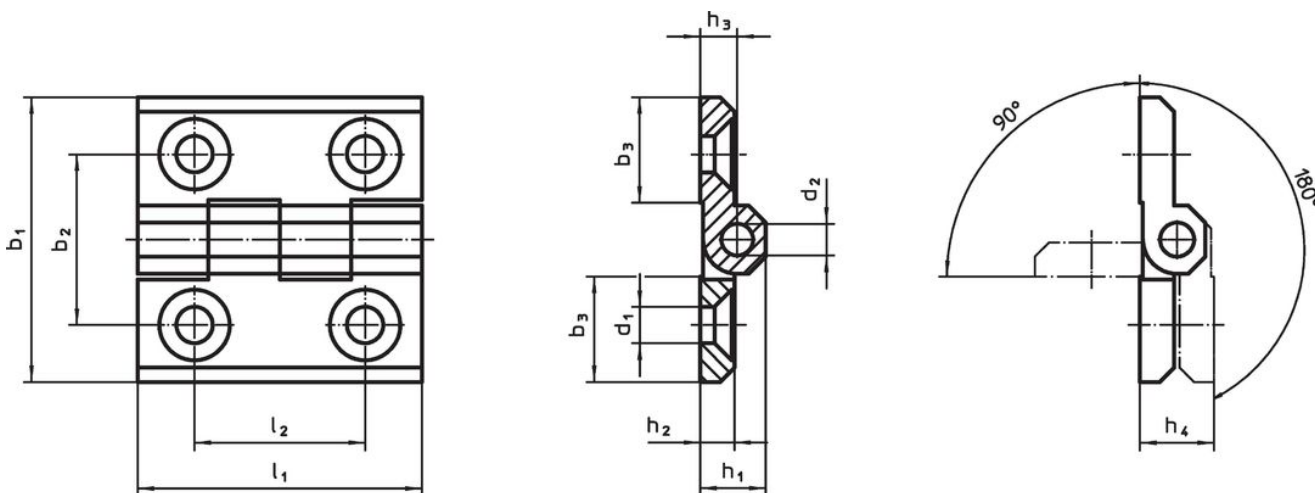

### 発注情報

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	寸法						l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	[g]	製品番号
					h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5						
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0205		

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。