

# ヒンジ

25160.0305



## 製品説明

ヒンジは、コンパクトで信頼感のある構造が特長です。

### 材質


- 本体
- ・ ステンレス鋼 1.4308 ( SCS13相当 )
- 軸
- ・ ステンレス鋼

### 更なる情報

#### その他の製品

- ・ スペーサー, ヒンジ用
- ・ ネジ穴付プレート, ヒンジ用
- ・ ワーク・ ストッパー, ヒンジ用

## 寸法図

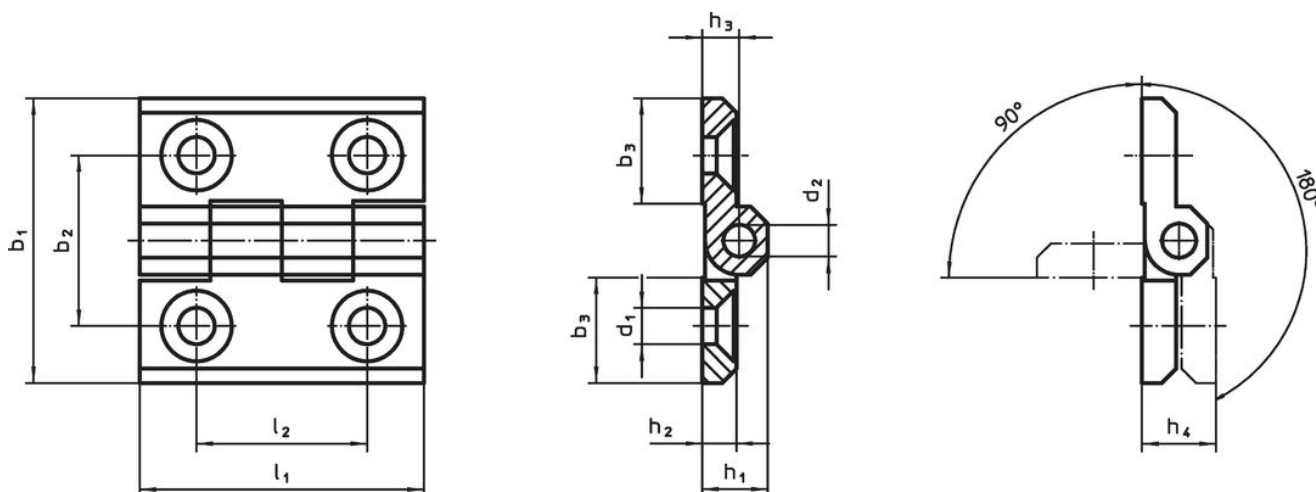

## 発注情報

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	寸法						[g]	製品番号
					h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>		
ステンレス鋼												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0305

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。