

ヒンジ

25160.0310



製品説明

ヒンジは、コンパクトで信頼感のある構造が特長です。

材質


- 本体
- ・ ステンレス鋼 1.4308 (SCS13相当)
- 軸
- ・ ステンレス鋼

更なる情報

その他の製品

- ・ スペーサー, ヒンジ用
- ・ ネジ穴付プレート, ヒンジ用
- ・ ワーク・ストッパー, ヒンジ用

寸法図

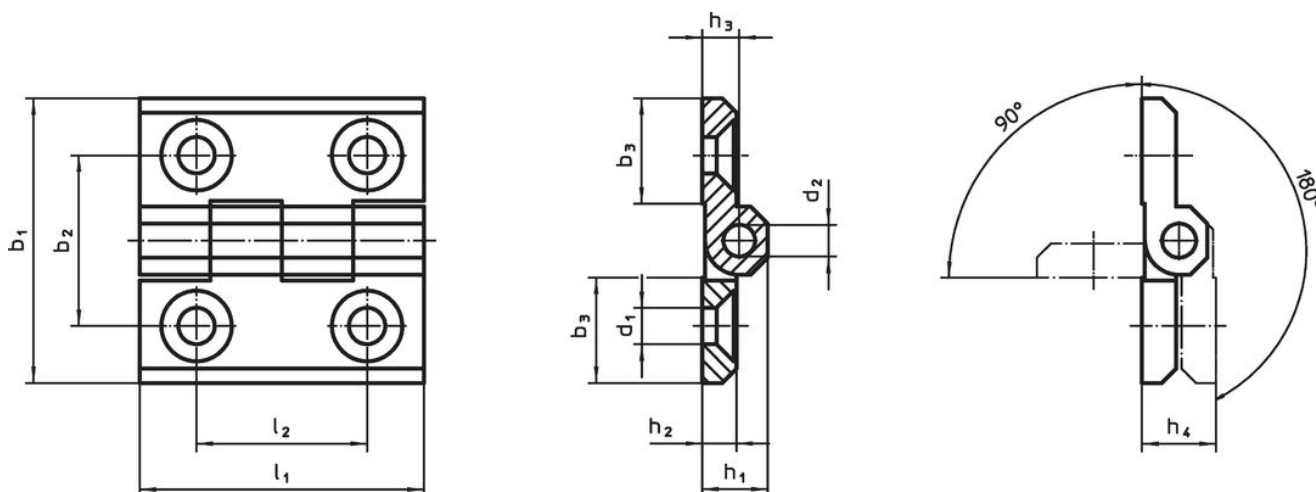

発注情報

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	寸法						[g]	製品番号
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂		
ステンレス鋼												
40	25	16	5,3	4	9	5	5,5	11	40	25	48	25160.0310

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。