

ヒンジ

25160.0315



製品説明

ヒンジは、コンパクトで信頼感のある構造が特長です。

材質


- 本体
- ・ ステンレス鋼 1.4308 (SCS13相当)
- 軸
- ・ ステンレス鋼

更なる情報

その他の製品

- ・ スペーサー, ヒンジ用
- ・ ネジ穴付プレート, ヒンジ用
- ・ ワーク・ ストッパー, ヒンジ用

寸法図

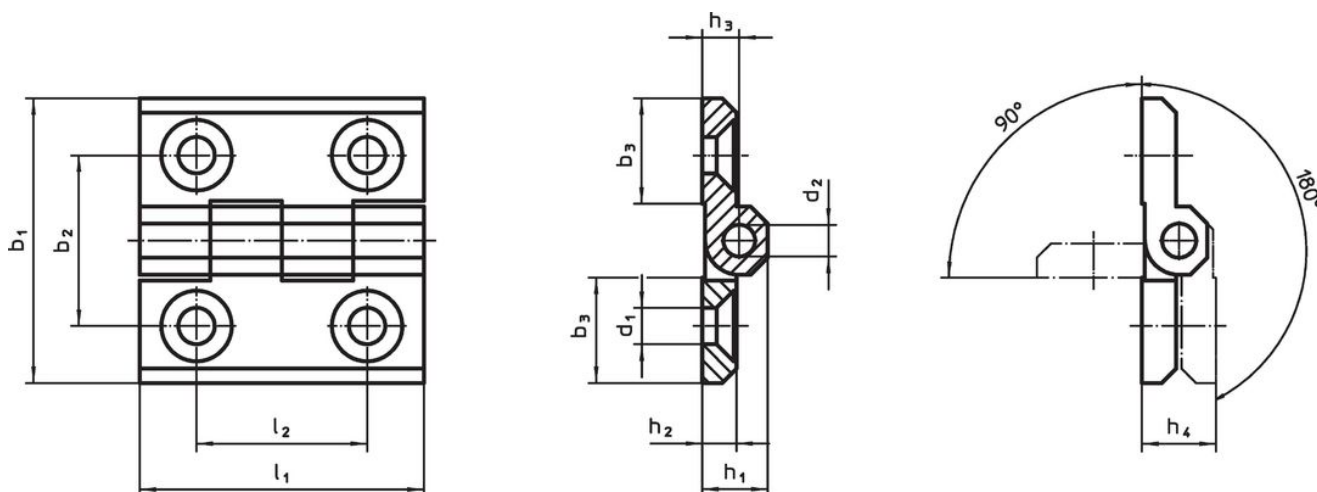

発注情報

| b ₁ | b ₂ | b ₃ | d ₁ | d ₂ | 寸法 | | | | | | [g] | 製品番号 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----|------------|
| | | | | | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ +0,5 | l ₁ | l ₂ | | |
| ステンレス鋼 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 30 | 21 | 6,4 | 6 | 11,5 | 6 | 6,5 | 13 | 50 | 30 | 88 | 25160.0315 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。