


## ヒンジ・取付ねじ穴付

25160.0350

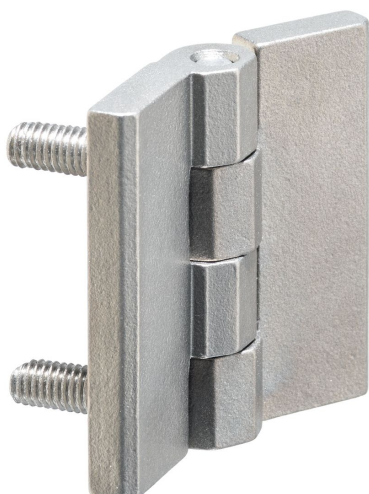

### 製品説明

これらのヒンジは、コンパクト、堅牢な設計、取付用ネジが付いています。

### 材質

グラブスクリュー

- ・ ステンレス鋼

本体

- ・ ステンレス鋼 1.4308 (SCS13相当)

軸


- ・ ステンレス鋼

### 更なる情報

### その他の製品

- ・ スペーサー, ヒンジ用

### 寸法図

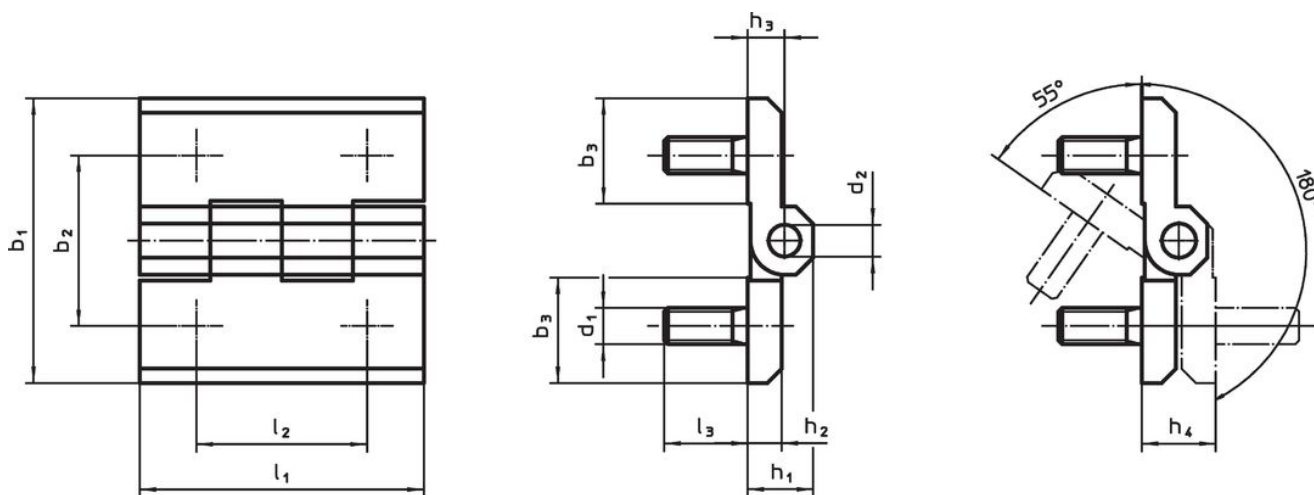

### 発注情報

寸法												[g]	製品番号	
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>			
ステンレス鋼														
40	25	14	M5	4	9	5	5,5	11		40	25	11	68	25160.0350

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。