


ヒンジ・亜鉛ダイキャスト

25163.0005

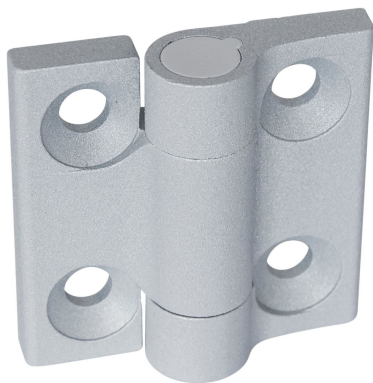

製品説明

この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。

材質

本体
 ・ 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、シルバー
 (RAL 9006相当、つや消し)

カバー


・ POM

更なる情報

その他の製品

- ・ スペーサー, ヒンジ用
- ・ ネジ穴付プレート, ヒンジ用

寸法図

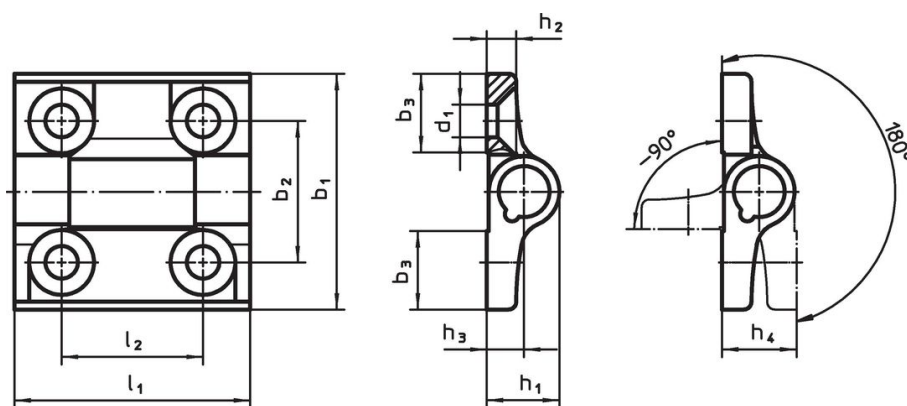

発注情報

寸法											max. [°C]	[g]	製品番号
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	[mm]			
亜鉛ダイキャスト、シルバー													
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	36		80	137	25163.0005

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。