

ヒンジ・亜鉛ダイキャスト

25163.0105



製品説明

この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。

材質

本体
 ・ 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒
 (RAL 9005相当、つや消し)


カバー
 ・ POM

更なる情報

その他の製品

- ・ スペーサー, ヒンジ用
- ・ ネジ穴付プレート, ヒンジ用

寸法図

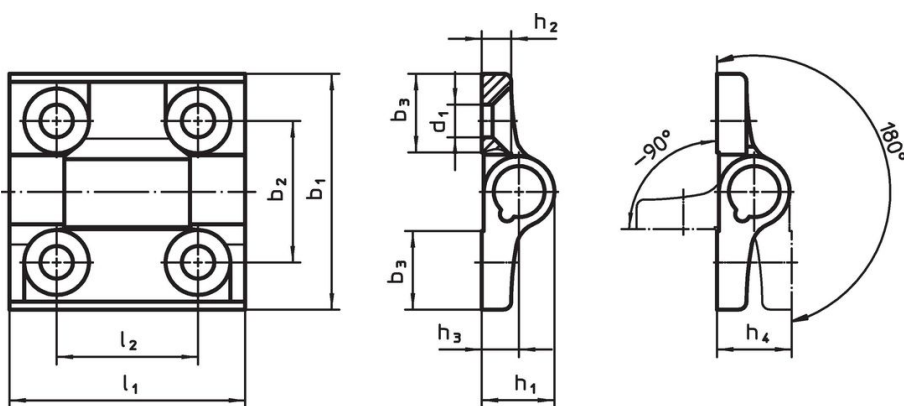

発注情報

寸法											max. [°C]	[g]	製品番号
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂				
亜鉛ダイキャスト、黒													
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	36		80	137	25163.0105

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。