

## ヒンジ・亜鉛ダイキャスト、スプリングリターン付

25163.0110



### 製品説明

亜鉛ダイキャスト製のヒンジ、ばね戻り付は、ドアを自動で開閉することに使えます。ばねを元に戻すトルクは、開き角度によります(図面を参照)。耐久性テストでは、元に戻すバネトルクは、100,000回動作後も変わりません。この亜鉛ダイキャスト製のヒンジは、シンプルで定番のデザインが特長です。

### 材質

本体  
 ・ 亜鉛ダイキャスト、樹脂塗装、黒  
 (RAL 9005相当、つや消し)

バネ  
 ・ バネ鋼線


カバー  
 ・ POM

### 更なる情報

#### その他の製品

- ・ スペーサー, ヒンジ用
- ・ ネジ穴付プレート, ヒンジ用

### 寸法図

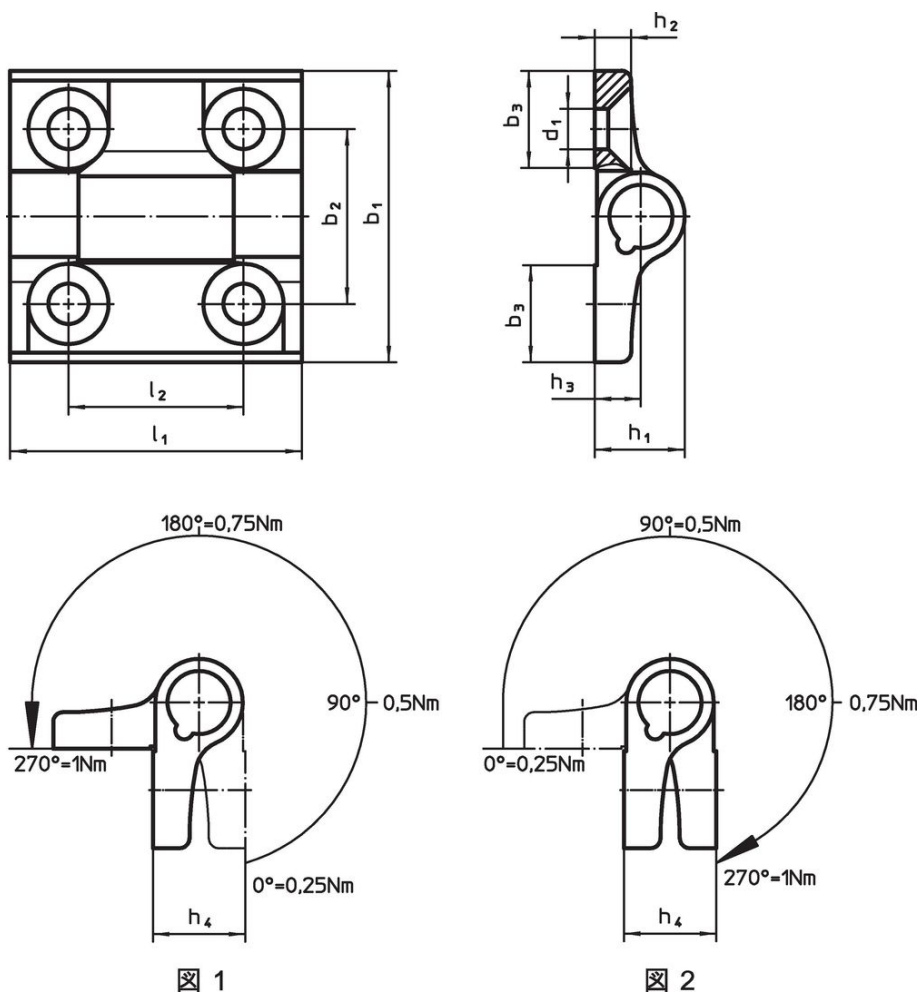

### 発注情報

寸法											max. [°C]	[g]	製品番号
$b_1$	$l_1$	$b_2$	$b_3$	$d_1$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$l_2$	[mm]			
バネ閉じ機構 - 図 1, 亜鉛ダイキャスト、黒													
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	36	80	149	25163.0110	

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。