

スプリングプランジャー・スラストピン、六角穴付 インチサイズ

2B030.0233



製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

材質

 
ピン
・ 快削鋼、焼入れ、黒染

本体
・ 快削鋼、黒染

バネ
・ ステンレス鋼

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
・ この製品はインチ寸法で作られています。


参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

その他の製品

- ・ スプリングプランジャー, スラストピン, 六角穴付

寸法図

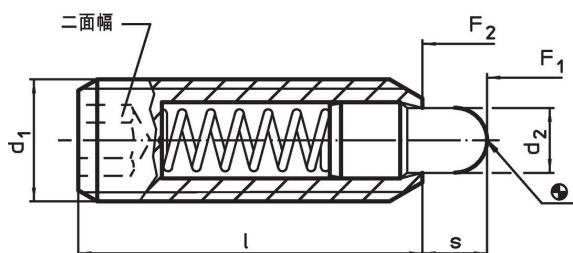

発注情報

d ₁	寸法		d ₂	l	二面幅	ストローク s	バネ力 ¹⁾		温度		oz	製品番号
	ネジのクラス						F ₁ 約	F ₂ 約	min.	max.		
[インチ]			[インチ]	[インチ]	[インチ]	[インチ]	[lb]	[lb]	[°F]	[°F]	[oz]	
#6-32	0,138	2A-UNC	0,046	17/32	1/16	0,063	0,5	1,5	-22	194	0,028	2B030.0233

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。