

スプリングプランジャー・スラストピン、六角穴付 インチサイズ

2B030.0246



製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

材質

- ピン**
- ・ 快削鋼、焼入れ、黒染
- 本体**
- ・ 快削鋼、黒染
- バネ**
- ・ ステンレス鋼

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 標準

バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
・ この製品はインチ寸法で作られています。


参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)

その他の製品

- ・ スプリングプランジャー, スラストピン, 六角穴付

寸法図

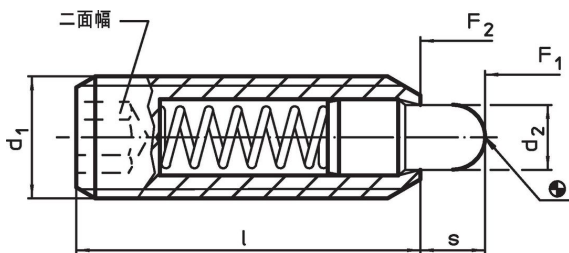

発注情報

寸法			ネジのクラス	d ₂ [インチ]	l [インチ]	二面幅 [インチ]	ストローク s [インチ]	バネ力 ¹⁾		温度		質量 [oz]	製品番号
d ₁ [インチ]	ネジのサイズ	F ₁ 約 [lb]						F ₂ 約 [lb]	min. [°F]	max. [°F]			
5/16-18	5/16	0,313	2A-UNC	0,135	1	5/32	0,188	1,5	4,5	-22	194	0,196	2B030.0246

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。