

## スプリングプランジャー・ボール、スロット付 インチサイズ

2B050.0010



### 製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。  
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

### 材質

- 本体**
- ・ 快削鋼、黒染
- ボール**
- ・ ステンレス鋼、焼入れ
- バネ**
- ・ ステンレス鋼

### マーキング

軽スプリング仕様: 縦線マーカー本



バネ圧: 弱

バネ圧: 標準

バネ圧: 強

### 更なる情報

### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。  
スプリングプランジャーのバネカとストロークは工場にて検査済みです。  
・ この製品はインチ寸法で作られています。


### 参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください  
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)  
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

### その他の製品

- ・ スプリングプランジャー, ボール, スロット付
- ・ Locators, with bore hole, for spring plungers
- ・ Locators, smooth, for spring plungers

### 寸法図

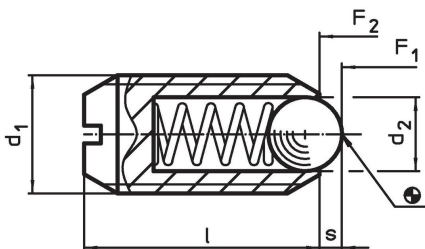

### 発注情報

| d <sub>1</sub> | 寸法     |        | d <sub>2</sub> | l     | ストローク<br>s | バネ力 <sup>1)</sup>   |                     | min. | max. | [oz]  | 製品番号       |
|----------------|--------|--------|----------------|-------|------------|---------------------|---------------------|------|------|-------|------------|
|                | ネジのクラス |        |                |       |            | F <sub>1</sub><br>約 | F <sub>2</sub><br>約 |      |      |       |            |
| [インチ]          |        |        | [インチ]          |       | [インチ]      | [lb]                |                     | [°F] |      |       |            |
| #10-32         | 0,19   | 2A-UNF | 3/32           | 33/64 | 0,025      | 0,9                 | 1,5                 | -22  | 482  | 0,049 | 2B050.0010 |

<sup>1)</sup> 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。