

スプリングプランジャー・ボール、スロット付 インチサイズ 2B050.0116



製品説明

 
位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

材質


- 本体**
- ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303 相当)
- ボール**
- ステンレス鋼、焼入れ
- バネ**
- ステンレス鋼

マーキング

軽スプリング仕様: 縦線マーカ一本



バネ圧: 弱

 

バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
・この製品はインチ寸法で作られています。


参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- スプリングプランジャー, ボール, スロット付
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

寸法図

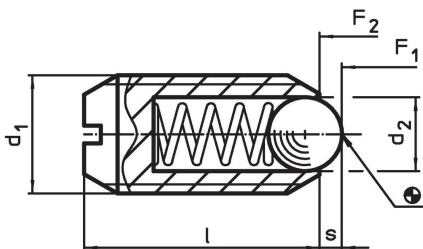

発注情報

| d ₁ | 寸法 | | ネジのクラス | d ₂ | l | ストローク s | バネ力 ¹⁾ | | 温度 | | 重量 [oz] | 製品番号 |
|----------------|-------|-------|--------|----------------|-------|------------|---------------------|---------------------|------|------|------------|------------|
| | [インチ] | [インチ] | | | | | F ₁ 約 | F ₂ 約 | min. | max. | | |
| 5/16-18 | 5/16 | 0,313 | 2A-UNC | 5/32 | 37/64 | 0,04 | 2 | 4,6 | -22 | 482 | 0,117 | 2B050.0116 |

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。