

スプリングプランジャー・ボール、スロット付 インチサイズ

2B050.0178



製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

材質

本体
・ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303相当)

ボール
・ステンレス鋼、焼入れ

 
バネ
・ステンレス鋼

マーキング

重スプリング仕様: 縦線マーク二本



バネ圧: 弱



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
・この製品はインチ寸法で作られています。


参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- ・スプリングプランジャー、ボール、スロット付

寸法図

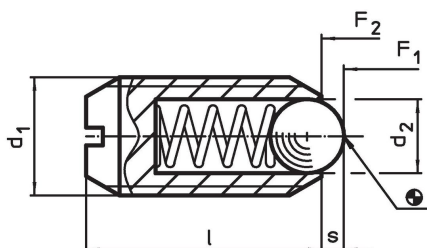

発注情報

寸法		ネジのクラス	d ₂ [インチ]	l [インチ]	ストローク s [インチ]	バネ力 ¹⁾		温度		重量 [oz]	製品番号	
d ₁ [インチ]						F ₁ 約 [lb]	F ₂ 約 [lb]	min.	max.			[°F]
ステンレス鋼 バネ圧: 強, ネジロック無し												
3/8-16	3/8	0,375	2A-UNC	3/16	5/8	0,048	7,5	15,1	-22	482	0,197	2B050.0178

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。