

スプリングプランジャー・ボール、スロット付 インチサイズ 2B050.0332



製品説明

 
位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

材質


- 本体**
- ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303 相当)
- ボール**
- ステンレス鋼、焼入れ
- バネ**
- ステンレス鋼

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 弱

 

バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
・この製品はインチ寸法で作られています。


参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- スプリングプランジャー, ボール, スロット付
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

寸法図

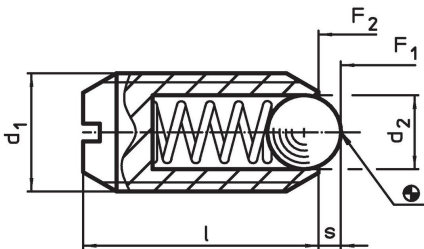

発注情報

d ₁	寸法		d ₂	l	ストローク s	バネ力 ¹⁾		min.	max.	oz	製品番号
	ネジのクラス	ネジのクラス				F ₁ 約	F ₂ 約				
[インチ]			[インチ]	[インチ]	[インチ]	[lb]	[lb]	[°F]			
ステンレス鋼 バネ圧: 標準, ネジロック付											
#5-40	0,125	2A-UNC	1/16	1/4	0,02	0,3	0,8	-22	194	0,015	2B050.0332

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。