

スプリングプランジャー・ボール、スロット付 インチサイズ

2B050.0335



製品説明

位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

材質

本体
・ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303 相当)

ボール
・ステンレス鋼、焼入れ

バネ
・ステンレス鋼

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 弱



バネ圧: 標準



バネ圧: 強

更なる情報

備考

特別仕様については、お問い合わせください。
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。
・この製品はインチ寸法で作られています。


参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

その他の製品

- ・スプリングプランジャー, ボール, スロット付
- ・Locators, with bore hole, for spring plungers
- ・Locators, smooth, for spring plungers

寸法図

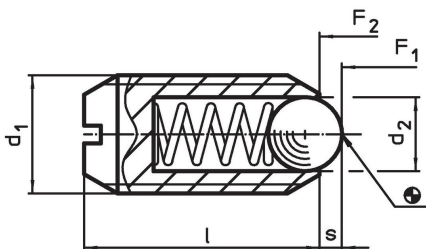

発注情報

| d ₁ | 寸法 | | d ₂ | l | ストローク s | バネ力 ¹⁾ | | 温度 | | [oz] | 製品番号 |
|------------------------|--------|--------|----------------|------|------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------------|
| | ネジのクラス | | | | | F ₁ 約 | F ₂ 約 | min. | max. | | |
| [インチ] | | | [インチ] | | [インチ] | [lb] | | [°F] | | | |
| ステンレス鋼 バネ圧: 標準, ネジロック付 | | | | | | | | | | | |
| #6-40 | 0,138 | 2A-UNF | 5/64 | 5/16 | 0,023 | 0,5 | 1 | -22 | 194 | 0,02 | 2B050.0335 |

¹⁾ 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。