

## スプリングプランジャー・ボール、スロット付 インチサイズ

2B050.0346



### 製品説明

 
位置決め、インデックス、固定、クリックなど様々な用途に使用します。  
スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使用します。

### 材質


- 本体**
- ステンレス鋼 1.4305 (ASTM-A-582;SUS303 相当)
- ボール**
- ステンレス鋼、焼入れ
- バネ**
- ステンレス鋼

### マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し



バネ圧: 弱

 

バネ圧: 標準



バネ圧: 強

### 更なる情報

### 備考

特別仕様については、お問い合わせください。  
スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。  
・この製品はインチ寸法で作られています。


### 参照先

換算表は「技術資料」をご参照ください  
ネジ緩み止め: ポリアミドの部分塗布 (詳細は巻末の「技術資料」参照ください)  
インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

### その他の製品

- スプリングプランジャー, ボール, スロット付
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

### 寸法図

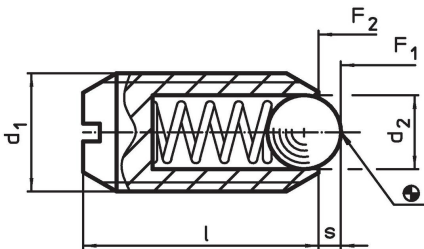

### 発注情報

| d <sub>1</sub> | 寸法    |       | ネジのクラス | d <sub>2</sub> | l     | ストローク<br>s | バネ力 <sup>1)</sup>   |                     | 温度   |      | 重量<br>[oz] | 製品番号       |
|----------------|-------|-------|--------|----------------|-------|------------|---------------------|---------------------|------|------|------------|------------|
|                | [インチ] | [インチ] |        |                |       |            | F <sub>1</sub><br>約 | F <sub>2</sub><br>約 | min. | max. |            |            |
| 5/16-18        | 5/16  | 0,313 | 2A-UNC | 5/32           | 37/64 | 0,04       | 4                   | 8,4                 | -22  | 194  | 0,123      | 2B050.0346 |

<sup>1)</sup> 統計的平均値

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。