

Tスロット用ナット

EH 1030.000 - EH 1030.300




製品説明

材質

- 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒

寸法図

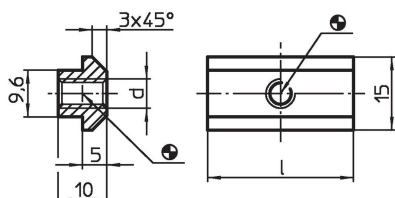

発注情報

| システム | 寸法 | | 重量 [g] | 製品番号 |
|------|----|-----------|-----------|----------|
| | l | d [mm] | | |
| V40 | 15 | M6 | 12,0 | 1030.000 |
| V40 | 15 | M8 | 9,7 | 1030.100 |
| V40 | 30 | M6 | 24,0 | 1030.200 |
| V40 | 30 | M8 | 23,0 | 1030.300 |

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。