


位置決めブロック・両面型  
EH 1049.200 - EH 1149.200

## 製品説明

## 材質

- ・ スチール、浸炭焼入れ 研磨

## 寸法図

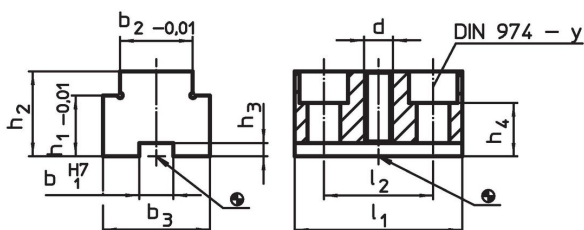

## 発注情報

システム	寸法										y [mm]	適合ねじ [mm]	📦 [g]	製品番号
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	d				
V40	10	20	28	20	23	2,6	13	40	26	M 8	6	M 6	160	1049.200
V70	14	30	44	25	35	5,5	22	69	45	M12	12	M12	580	1149.200

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。