

## グリップ・インサート・リバーシブル EH 1704.




### 製品説明

- リバーシブル・グリップ・インサートは、5面加工用口金に取り付けて4個セットで使います
- 鋳物等の1次加工の際に浅く啞えます。啞えしろは、3 または5 mm
- 固定用ボルトM 6 x 16 mm ( 製品番号1704.600 ) 2本付

### 材質

- スチール、焼入れ

### 寸法図

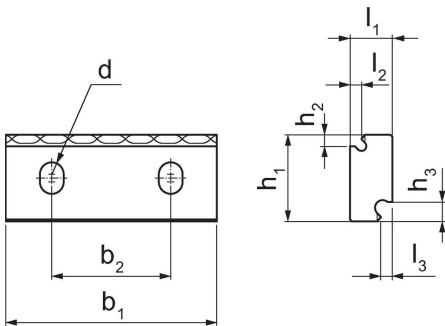

### 発注情報

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	d	寸法			h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	[g]	製品番号
			l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>					
55	31	6,2	11	3	3	22,5	3	5	97	1704.400

### 法令(コンプライアンス)

#### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

#### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

#### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.