

インデックスボルト、コンパクトタイプ・六角カラー付Tグリップ付 EH 22110.



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
例えば安全手袋をしているような場合でも操作が容易な形状です。
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

材質

本体
 ・ スティール、黒染
 ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン
 ・ スティール、焼入れ
 ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、
 ニッケルメッキ

ノブ
 ・ PA6、黒 (つや消し)

組立

ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って
本体の取付高さを変えることができます。

更なる情報


備考

分解不可能
ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- 固定ブロック、インデックスボルト、インデックスプランジャー用、ダイキャスト製
- ロケーティングブッシュ、インデックスボルト用
- ディスタンス・カラー、インデックスボルト用

寸法図

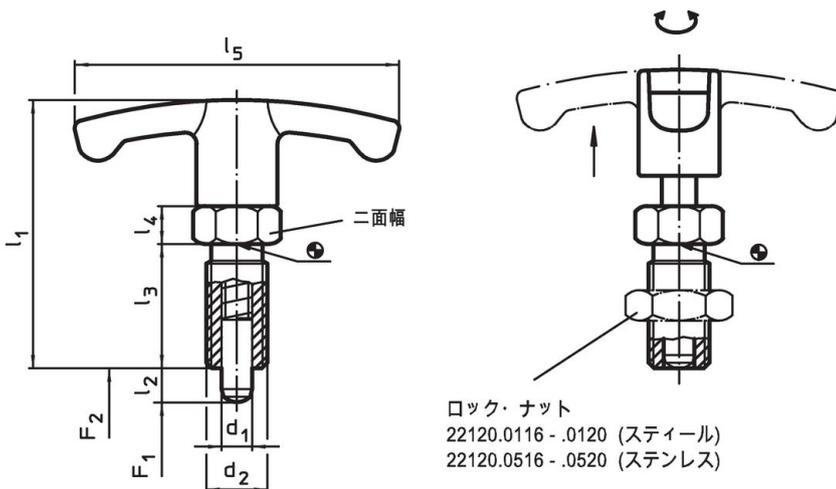

発注情報

| 寸法 | | | | | | | 二面幅 | バネ力 ¹⁾ | | 温度 | | 重量 | 製品番号 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|---------------------|---------------------|------|------|-----|------------|
| d ₁ | l ₂ | d ₂ | l ₁ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | | F ₁ 約 | F ₂ 約 | min. | max. | | |
| -0,02 -0,05 | | | | | | | [mm] | [N] | | [°C] | | | |
| 鋼 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6,5 | 19 | -30 | 80 | 31 | 22110.0820 |
| 6 | 9 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6,0 | 25 | -30 | 80 | 31 | 22110.0822 |
| 8 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8,5 | 26 | -30 | 80 | 64 | 22110.0824 |
| 8 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8,5 | 28 | -30 | 80 | 65 | 22110.0826 |
| 10 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9,5 | 38 | -30 | 80 | 66 | 22110.0828 |
| 12 | 15 | M20 x 1,5 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11,5 | 40 | -30 | 80 | 121 | 22110.0830 |

¹⁾ 統計的平均値


| 寸法 | | | | | | | 二面幅 [mm] | バネ力 ¹⁾ | | 温度 | | 製品番号 | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|------|------|------|------------|
| d ₁ -0,02 -0,05 | l ₂ | d ₂ | l ₁ | l ₃ | l ₄ | l ₅ | | F ₁ 約 | F ₂ 約 | min. | max. | | [g] |
| [mm] | | | | | | | [mm] | [N] | | [°C] | | [g] | |
| ステンレス鋼 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6,5 | 19 | -30 | 80 | 31 | 22110.0920 |
| 6 | 9 | M12 x 1,5 | 48 | 22 | 6 | 54 | 14 | 6,0 | 25 | -30 | 80 | 31 | 22110.0922 |
| 8 | 8 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8,5 | 26 | -30 | 80 | 64 | 22110.0924 |
| 8 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 8,5 | 28 | -30 | 80 | 65 | 22110.0926 |
| 10 | 12 | M16 x 1,5 | 59 | 26 | 8 | 59 | 17 | 9,5 | 38 | -30 | 80 | 66 | 22110.0928 |
| 12 | 15 | M20 x 1,5 | 68 | 33 | 10 | 59 | 22 | 11,5 | 40 | -30 | 80 | 121 | 22110.0930 |

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

| 製品番号 | 寸法 | | レンチサイズ [mm] | 重量 [g] | |
|--|------------------------|----|----------------|-----------|------------|
| | d ₂ [mm] | 規格 | | | |
| ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 | | | | | |
|  | M12 x 1,5 | | 18 | 7,5 | 22120.0116 |
| | M16 x 1,5 | | 24 | 15,0 | 22120.0118 |
| | M20 x 1,5 | | 30 | 32,0 | 22120.0120 |
| ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼 | | | | | |
|  | M12 x 1,5 | | 18 | 7,5 | 22120.0516 |
| | M16 x 1,5 | | 24 | 15,0 | 22120.0518 |
| | M20 x 1,5 | | 30 | 32,0 | 22120.0520 |

応用例

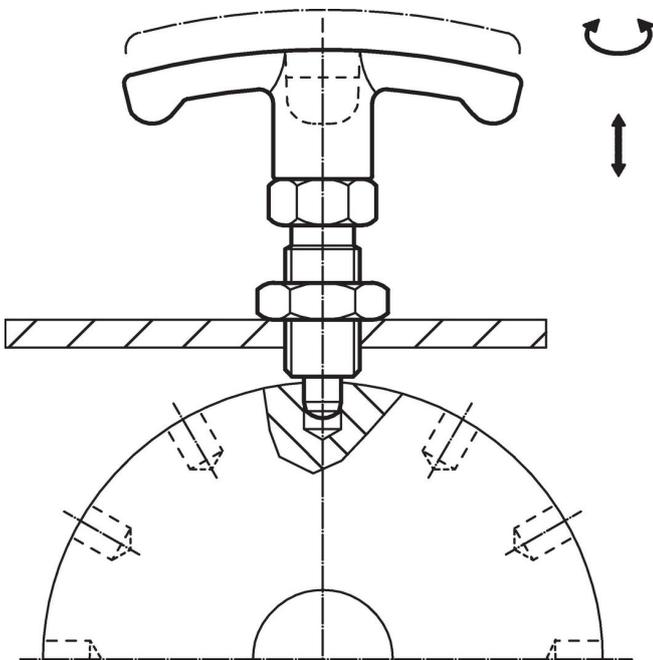

法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。