

インデックスボルト、コンパクトタイプ・六角カラー付 ロック機構付 Tグリップ付 EH 22110.



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
例えば安全手袋をしているような場合でも操作が容易な形状です。
ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。
ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

材質

本体

- ・ スティール、黒染
- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

- ・ スティール、焼入れ
- ・ ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)、
ニッケルメッキ

ノブ

- ・ PA6、黒 (つや消し)

組立

ディスタンス・カラー (EH 22120.) を使って
本体の取付高さを変えることができます。

取り扱い

Tハンドルを引き上げて90°回転すれば、内側
にある溝がみ合ってピンが引き込まれた状
態で固定されます。Tハンドルの向きによって
ピンの状態がはっきり判ります。

更なる情報



備考

分解不可能
ロック・ナットは別売りです。

その他の製品

- ・ 固定ブロック、インデックスボルト、イン
デックスプランジャー用、ダイキャスト製
- ・ ロケーティングブッシュ、インデックスボ
ルト用
- ・ ディスタンス・カラー、インデックスボ
ルト用

寸法図

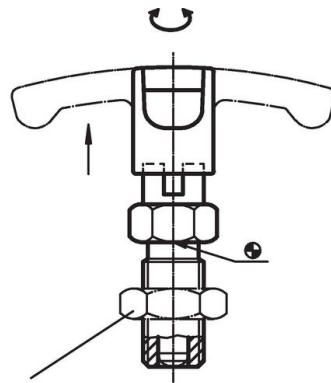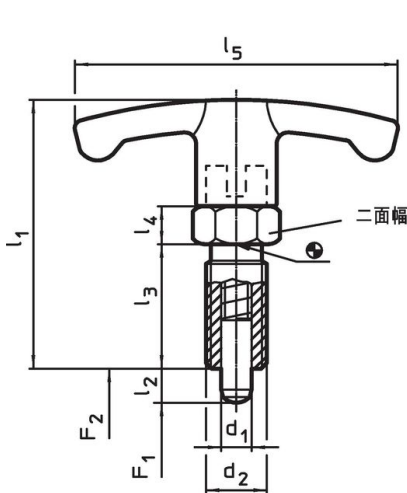



ロック・ナット
22120.0116 - .0120 (スティール)
22120.0516 - .0520 (ステンレス)

発注情報


寸法							二面幅 [mm]	バネ力 ¹⁾		温度		重量 [g]	製品番号
d ₁ -0,02 -0,05	l ₂	d ₂	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅		F ₁ 約	F ₂ 約	min.	max.		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
鋼													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	33	22110.0832
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	34	22110.0834
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	68	22110.0836
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	71	22110.0838
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	72	22110.0840
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0842
ステンレス鋼													
6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	-30	80	33	22110.0932
6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	-30	80	34	22110.0934
8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	-30	80	68	22110.0936
8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	-30	80	71	22110.0938
10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	-30	80	72	22110.0940
12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	-30	80	127	22110.0942

¹⁾ 統計的平均値

アクセサリ

製品写真	寸法 d ₂ [mm]	レンチサイズ [mm]	重量 [g]	製品番号
	ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼			
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120
ロックナットISO 8675 (DIN 439), ステンレス鋼				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

応用例

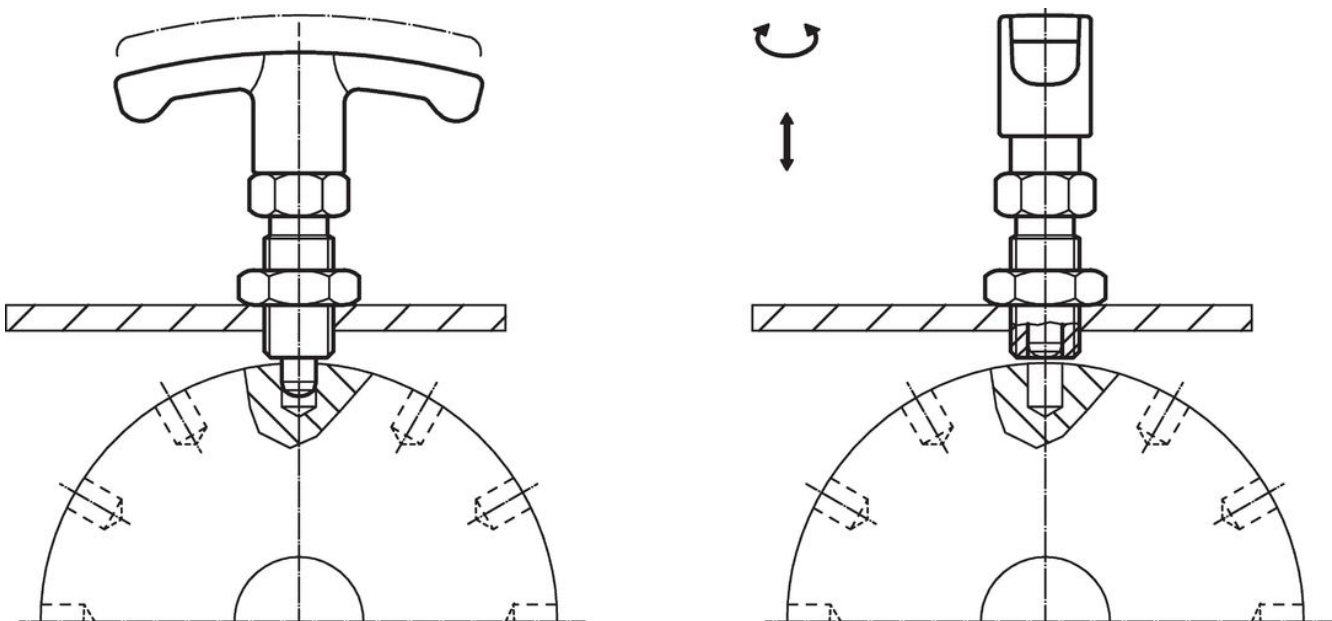

法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。