

インデックス・ボルト・外周ネジ無し 溶接可能 EH 22120.



製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

材質

- 本体
 ・ スチール、黒染、溶接可
- ロック・ピン
 ・ スチール、焼入れ
- ノブ
 ・ PA6、黒

組立

溶接または接着によって固定します。

更なる情報


備考

分解不可能

その他の製品

- ・ ロケーティングブッシュ、インデックスボルト用

寸法図

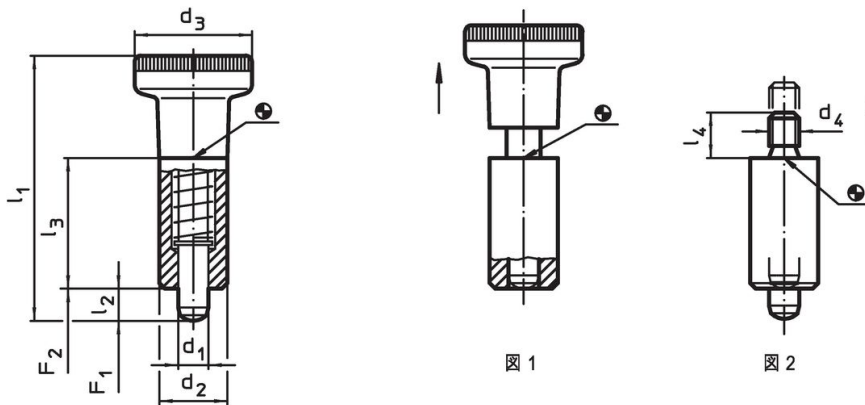


発注情報

| 寸法 | | | | バネ力 ¹⁾ | | | | 温度 | | 質量 | 製品番号 | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------|------|------|----|-----|------|----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | | | | | |
| -0,02 -0,05 | h9 | | | 約 | 約 | | | | | | | | |
| [mm] | | | | [N] | | [°C] | | [g] | | | | | |
| ノブ付 - 図 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 12 | 21 | - | 45,0 | 5 | 22 | - | 7,0 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22120.0805 |
| 6 | 14 | 25 | - | 54,5 | 6 | 26 | - | 6,5 | 15 | -30 | 80 | 40 | 22120.0806 |
| 8 | 18 | 31 | - | 69,0 | 8 | 34 | - | 12,0 | 31 | -30 | 80 | 84 | 22120.0808 |
| ノブなし - 図 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 12 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | 7,0 | 16 | - | 250 | 19 | 22120.0825 |
| 6 | 14 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | 6,5 | 15 | - | 250 | 32 | 22120.0826 |
| 8 | 18 | - | M8 | - | 8 | 34 | 12 | 12,0 | 31 | - | 250 | 67 | 22120.0828 |

¹⁾ 統計的平均値

応用例

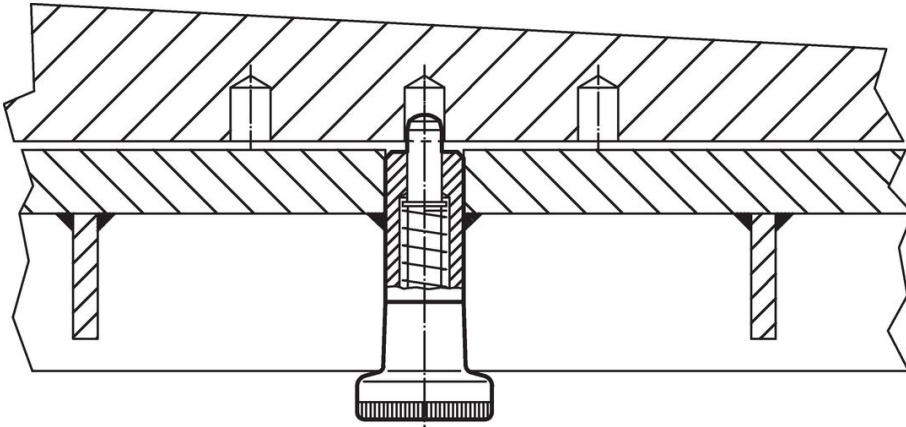

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

プロポジション65リストの物質を使用しています



鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。