

## インデックス・ボルト・クイックロックヘッド付 EH 22122.



### 製品説明

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

### 材質

- 本体
- ・ スティール、黒染
  - ・ ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )

### 操作ボタン

- ・ POM、赤

### ロック・ピン

- ・ スティール、焼入れ
- ・ ステンレス鋼 1.4305 ( SUS303相当 )、ニッケルメッキ

### ノブ

- ・ 熱可塑性樹脂PA 6、ブラックグレイ、マット

### 組立

ディスタンス・カラー ( EH 22120. ) を使って本体の取付高さを変えることができます。

### 取り扱い

このロックピンは、ノブを引っ張るとピンが引き込まれてロックされます。赤いボタンが飛び出ている状態は、ロックされていることを示します。赤いボタンを押すと、ロックピンロック位置に跳ね戻ります。

### 更なる情報


### 備考

分解不可能  
ロック・ナットは別売りです。

### その他の製品

- ・ ロケーティングブッシュ、インデックスボルト用
- ・ ディスタンス・カラー、インデックスボルト用
- ・ 固定ブロック、インデックスボルト用

### 寸法図

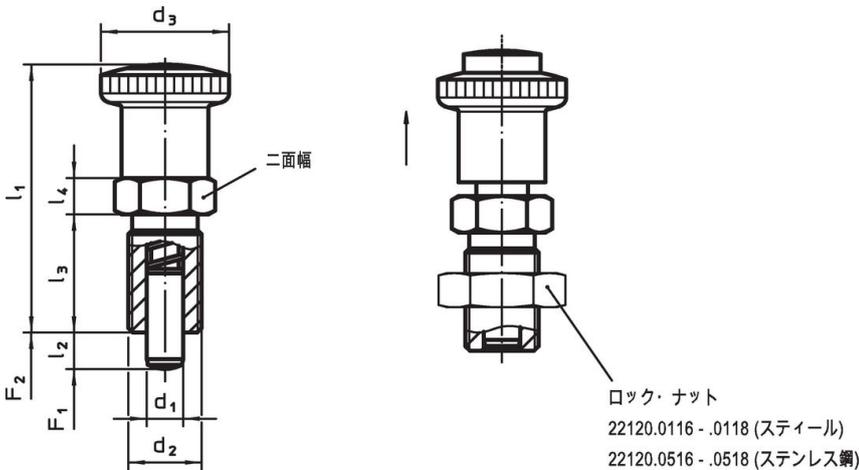

### 発注情報

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	寸法					二面幅	ハネ力 <sup>1)</sup>		温度		重量	製品番号
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> 約	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> 約	F <sub>2</sub> 約	min.	max.		
-0,02 -0,04			[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[g]		
鋼													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0205
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	22122.0210
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	22122.0215
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0220
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	22122.0225

<sup>1)</sup> 統計的平均値

d <sub>1</sub> -0,02 -0,04	d <sub>2</sub>	寸法					二面幅 [mm]	バネ力 <sup>1)</sup>		温度		製品番号	
		l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub> [mm]	l <sub>1</sub> 約	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> 約 [N]	F <sub>2</sub> 約 [N]	min. [°C]	max. [°C]		
<b>ステンレス鋼</b>													
6	M12 x 1,5	6	30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	<a href="#">22122.0305</a>
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6,0	25	-30	80	49	<a href="#">22122.0310</a>
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75	<a href="#">22122.0315</a>
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	<a href="#">22122.0320</a>
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30	80	79	<a href="#">22122.0325</a>

<sup>1)</sup> 統計的平均値

## アクセサリ

	寸法 d <sub>2</sub> [mm]	レンチサイズ [mm]	重量 [g]	製品番号
<b>鋼</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	<a href="#">22120.0116</a>
	M16 x 1,5	24	15,0	<a href="#">22120.0118</a>
<b>ステンレス鋼</b>				
	M12 x 1,5	18	7,5	<a href="#">22120.0516</a>
	M16 x 1,5	24	15,0	<a href="#">22120.0518</a>

## 法令(コンプライアンス)

詳細の法令情報については、目的の製品番号を選択してください。